


Qty 1 Type D.i..U-M...AP4X2
Ident-No.
CE

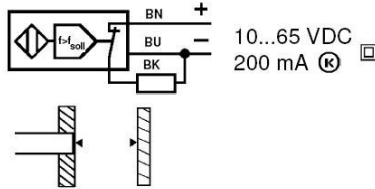

$s_n = 10 \text{ mm}$



Warning: Hazardous voltage can cause electrical shock and burns disconnect power before proceeding with any work on this equipment.

Made in Germany Hans Turck GmbH & Co. -G D-45466 Mülheim an der Ruhr
Phone (+49) (2 08) 49 52-1 Fax (+49) (2 08) 4 95 22-14 Internet www.turck.com

LED-Anzeigen	D1/2: Zweifarben-LED grün: gelb: D3: LED blau	U_B -Anzeige Ausgangsanzeige Bedämpfungsanzeige
Betriebszustand LED	D1/2 1) U_B ein 2) unbetätigt 3) betätigt (statisch) 4) $f > f_{\text{soil}}$ 5) $f < f_{\text{soil}}$ 6) Kurzschluß	D3 aus aus blau blau blinkt blau blinkt aus
LED indications	D1/2: dual colour LED green: yellow: D3: LED blue	U_B power status output status damping indication
Switching status LED	D1/2 1) U_B on 2) undamped 3) damped (static) 4) $f > f_{\text{setpoint}}$ 5) $f < f_{\text{setpoint}}$ 6) short circuit	D3 off off blue blue (flashing) blue (flashing) off

Einstellung

Potentiometer links drehen: f_{soil} verkleinern
Potentiometer rechts drehen: f_{soil} vergrößern

Anlaufüberbrückung: 5s

Drehzahlfassungsbereich: 3...3000 U/min

Start uptime delay: 5s

monitoring range: 3...3000 U/min

Adjustment

Potentiometer counterclockwise: f_{setpoint} decrease
Potentiometer clockwise: f_{setpoint} increase

