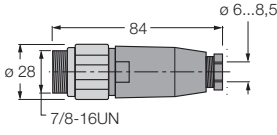
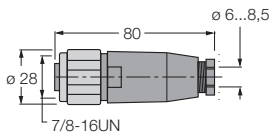
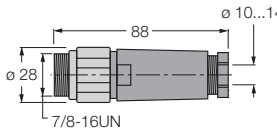
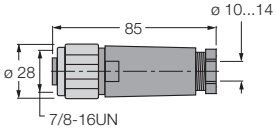


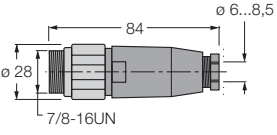
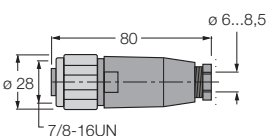
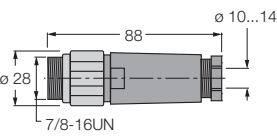
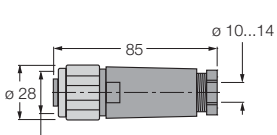


7/8"-Steckverbinder



Abmessungen	Anwendung	Verbindungs- technik Fig. (Fxxx)	Typenbezeichnung	Ident-Nr.
	Feldkonfektionierbarer 7/8"-Stecker, gerade, Kabelverschraubung PG9, Kabeldurchlass 6...8,5 mm anwendbar für Kabeltypen: 493, 493B, FBY.../SD, Schraubklemmen	1 × 7/8" (F015)	BSV4149-0/9	6914515
	Feldkonfektionierbare 7/8"-Kupplung, gerade, Kabelverschraubung PG9, Kabeldurchlass 6...8,5 mm anwendbar für Kabeltypen: 493, 493B, FBY.../SD, Schraubklemmen	1 × 7/8" (F016)	BV4149-0/9	6914514
	Feldkonfektionierbarer 7/8"-Stecker, gerade, Kabelverschraubung PG16, Kabeldurchlass 10...14 mm anwendbar für Kabeltypen: 492A, 492BA, FB4910, FB4911, FBY.../LD, Schraubklemmen	1 × 7/8" (F015)	BSV4149-0/16	6914533
	Feldkonfektionierbare 7/8"-Kupplung, gerade, Kabelverschraubung PG16, Kabeldurchlass 10...14 mm anwendbar für Kabeltypen: 492A, 492BA, FB4910, FB4911, FBY.../LD, Schraubklemmen	1 × 7/8" (F016)	BV4149-0/16	6914532

Anschlussbelegung	(F015)	(F016)
	 <p>1 = - 2 = + 3 = Schirm 4 = Erde</p>	 <p>1 = - 2 = + 3 = Schirm 4 = Erde</p>

7/8"-Steckverbinder

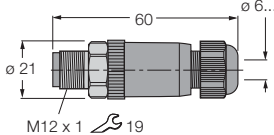
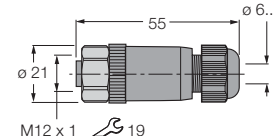
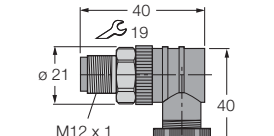
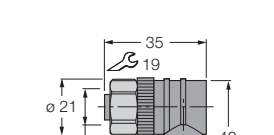
Abmessungen	Anwendung	Verbindungs- technik	Typenbezeichnung	Ident-Nr.
	Feldkonfektionierbarer 7/8"-Stecker, gerade, Kabelverschraubung PG9, Kabeldurchlass 6...8,5 mm anwendbar für Kabeltypen: 483, 483B, FBY.../SD, Schraubklemmen	1 × 7/8" (F015)	BSV4148-0/9	6914523
	Feldkonfektionierbare 7/8"-Kupplung, gerade, Kabelverschraubung PG9, Kabeldurchlass 6...8,5 mm anwendbar für Kabeltypen: 483, 483B, FBY.../SD, Schraubklemmen	1 × 7/8" (F016)	BV4148-0/9	6914524
	Feldkonfektionierbarer 7/8"-Stecker, gerade, Kabelverschraubung PG16, Kabeldurchlass 10...14 mm anwendbar für Kabeltypen: 483A, 483BA, FB4910, FB4911, FBY.../LD, Schraubklemmen	1 × 7/8" (F015)	BSV4148-0/16	6914531
	Feldkonfektionierbare 7/8"-Kupplung, gerade, Kabelverschraubung PG16, Kabeldurchlass 10...14 mm anwendbar für Kabeltypen: 483A, 483BA, FB4910, FB4911, FBY.../LD Schraubklemmen	1 × 7/8" (F016)	BV4148-0/16	6914530

4

Anschlussbelegung	(F015)	(F016)
	 <p>1 = PA + 2 = Erde 3 = PA - 4 = Schirm</p>	 <p>1 = PA + 2 = Erde 3 = PA - 4 = Schirm</p>

 
 
 
 
FOUNDATION™ fieldbus PROFIBUS-PA

M12 × 1-Steckverbinder

 
 
Abmessungen	Anwendung	Verbindungs- technik	Typenbezeichnung	Ident-Nr.
	Feldkonfektionierbarer M12 × 1-Stecker, gerade, Kabelverschraubung PG9, Kabeldurchlass 6...8 mm anwendbar für Kabeltypen: 493, 493B, FBY.../SD, Schraubklemmen, Edelstahlüberwurfmutter	1 × M12 (F040) Fig. (Fxxx)	BSV8140-0/9	6914537
	Feldkonfektionierbare M12 × 1-Kupplung, gerade, Kabelverschraubung PG9, Kabeldurchlass 6...8 mm anwendbar für Kabeltypen: 493, 493B, FBY.../SD, Schraubklemmen, Edelstahlüberwurfmutter	1 × M12 (F041)	BKV8140-0/9	6914538
	Feldkonfektionierbarer M12 × 1-Stecker, abgewinkelt, Kabelverschraubung PG9, Kabeldurchlass 6...8 mm anwendbar für Kabeltypen: 490, 493, FBY.../SD, Schraubklemmen, Edelstahlüberwurfmutter	1 × M12 (F040)	BSV8240-0/9	6914539
	Feldkonfektionierbare M12 × 1-Kupplung, gerade, Kabelverschraubung PG9, Kabeldurchlass 6...8 mm anwendbar für Kabeltypen: 490, 493, FBY.../SD, Schraubklemmen, Edelstahlüberwurfmutter	1 × M12 (F041)	BKV8240-0/9	6914540

FOUNDATION™ fieldbus

PROFIBUS-PA

Anschlussbelegung	(F040)	(F041)	(F040)	(F041)
	 <p>1 = - 2 = + 3 = Schirm 4 = Erde</p>	 <p>1 = - 2 = + 3 = Schirm 4 = Erde</p>	 <p>1 = PA + 2 = Erde 3 = PA - 4 = Schirm</p>	 <p>1 = PA + 2 = Erde 3 = PA - 4 = Schirm</p>

M12 × 1-Steckverbinder

Abmessungen	Anwendung	Verbindungs- technik Fig. (Fxxx)	Typenbezeichnung	Ident-Nr.
	<p>Feldkonfektionierbarer M12 × 1-Stecker, gerade, Kabelverschraubung PG9, Kabeldurchlass 6...8 mm anwendbar für Kabeltypen: 483, 483B, FBY.../SD, Schraubklemmen, voll geschirmt</p>	<p>1 × M12 (F040)</p>	<p>BMSS8141-0/9</p>	<p>6904701</p>
	<p>Feldkonfektionierbare M12 × 1-Kupplung, gerade, Kabelverschraubung PG9, Kabeldurchlass 6...8 mm anwendbar für Kabeltypen: 483, 483B, FBY.../SD, Schraubklemmen, voll geschirmt</p>	<p>1 × M12 (F041)</p>	<p>BMS8141-0/9</p>	<p>6904702</p>