


P4O1.3RS-BCOC

视觉系统 – 带有集成分析功能的照相机

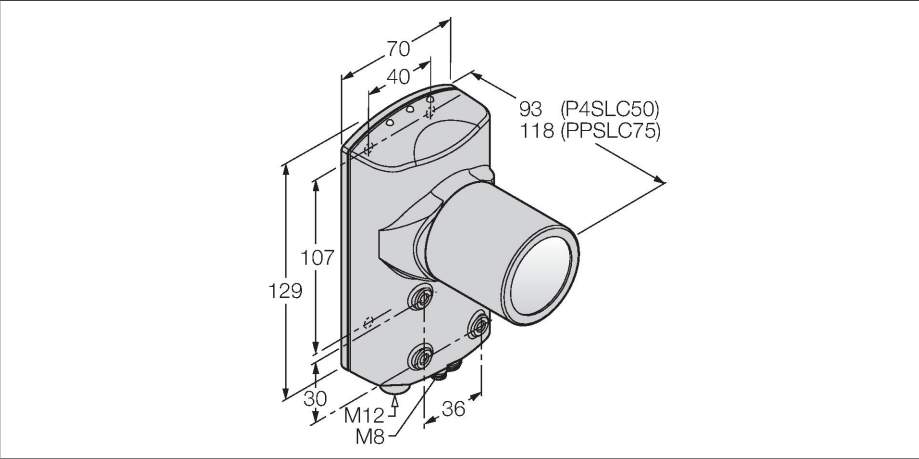

技术数据


型号	P4O1.3RS-BCOC
货号	3010431
相机数据	
功能	多功能
Resolution	1280 × 1024 像素
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压	10...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 550 mA
通信协议	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
输出性能	常开触点, PNP/NPN
通电显示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 绿
故障显示	LED指示灯, 红
机械数据	
设计	方型, P4
尺寸	129 x 70 x 93 mm
外壳材料	金属, 镀镍铝
电气连接	接插件, M12 × 1, 12线
工作温度	0...+50 °C
防护等级	IP68
测试/认证	
认证	CE



特点

- 全部功能, AREA, EDGE / GEO
- 2/3" CMOS, 752x480 像素
- 256灰度值
- 一体式设计, 摄像头和集成控制器
- 镜头垂直连接到产品纵轴
- 防护等级IP68
- 分离式镜头
- 工作电压:12针M12针头接插件, 10...30 VDC
- 外部触发输入
- 外部选通输出3 针M8
- EtherNet/IP 和 Modbus TCP 接口, 8针M12
- RS232数据通讯
- 视频输入

接线图

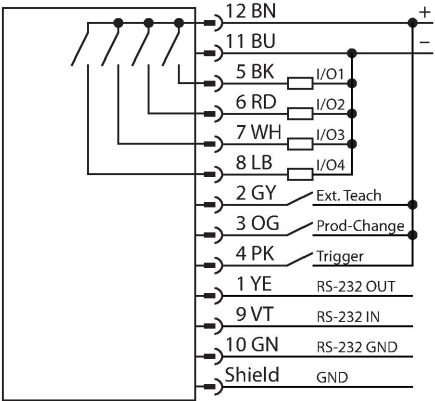

功能原理

照相处理系统PresencePLUS P4包括一个照相机和一个集成信号处理单元。镜头, 光源和线路需单独订货。软件和固件的更新可供下载：
www.bannerengineering.com

附件

尺寸图	型号	货号	
	MQDC2S-1206	3011420	电源，M12 x 1 母连接器，12 针，1.83 米， www.turck.com 上有更多型号
	PKG4M-2/CS	3079986	轴向BNC连接电缆，2米
	STP-MAQDC-806	3079990	RJ45 Ethernet数据线，M8,1.83m