


WLS27CWGRYB5-0570DS24Q
LED线性光源 – 装在塑料外壳中

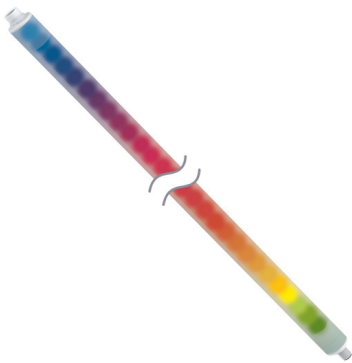

技术数据


型号	WLS27CWGRYB5-0570DS24Q
货号	3802094
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	线性光
发光模式	白 绿 红 黄 蓝
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	白, 永久开启, 100 %, 1300 lm
颜色2特征	绿, 永久开启, 100 %, 800 lm
颜色3特征	红, 永久开启, 370 lm
颜色4特征	黄, 永久开启, 1140 lm
颜色5特征	蓝, 永久开启, 250 lm
特殊特性	耐化学品 耐冲洗 耐化学品
电气数据	
工作电压U _B	21.6...28.8 VDC
每种灯色最大电流消耗	800 mA
Input power	14.64 W
机械数据	
级联	是
设计	光滑圆柱, WLS27
尺寸	Ø 27 x 642.5 mm
外壳材料	塑料, FDA共聚酯



特点

- 圆柱型照明区
- 可级联
- 工作电压：12...30 VDC
- 防护等级IP67/IP69K
- M12 × 1公头接插件，直式，4针
- 灯长度L1：568 mm
- 灯罩长度L2：642 mm
- 颜色：白(COL 1)、绿(COL 2)、红(COL 3)、黄(COL 4)、蓝(COL 5)
- 自动温度监控
- 符合FDA标准
- 2 x LMBWLS27EC 内扣式支架，交货时包含在内

接线图

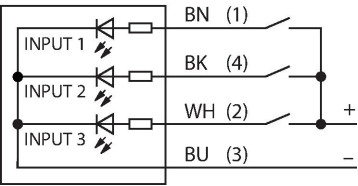

功能原理

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Bereich 6.000 bis 7.100 Kelvin (kaltweiß). Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 325 und 2600 Lumen. Das Ein-/ Ausschalten erfolgt über die Zuschaltung der nötigen Versorgungsspannung (12... 30 VDC). Darüberhinaus lässt sich diese durch Ansteuerung eines High-Signals auf PIN4 auf 50% ihrer Lichtleistung dimmen, bei zweifarbigen Varianten wird zwischen den Farben gewechselt. Ein Stufenloses Dimmen der Lichtleistung ist bei einigen Modellen über ein PWM-Signal auf PIN4 möglich. Kaskadierbare Versionen sind ebenfalls

技术数据

Window material	共聚酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
储藏温度	-40...+70 °C
防护等级	IP66 IP67 IP69
电气设备防护等级	III
测试/认证	

erhältlich. Verfügbare Farben sind kaltweiss, warmweiss, grün, rot, gelb und blau.
Applikationshinweis:
Kaskadierung bei 12 V Versorgung erlaubt Gesamtlichtlänge von 1,4 m. Kaskadierung bei 24 V Versorgung erlaubt Gesamtlichtlänge von 3,0 m. Kaskadierung bei 30 V Versorgung erlaubt Gesamtlichtlänge von 3,1 m.
Bei 50% Lichtintensität sind die Längenangaben zu verdoppeln.

Light Length	Typical Current			Max. Current A
	12 VDC	24 VDC	30 VDC	
145 mm	0.33 A	0.15 A	0.12 A	0.4
285 mm	0.66 A	0.30 A	0.24 A	0.8
430 mm	1.01 A	0.46 A	0.36 A	1.2
570 mm	1.36 A	0.61 A	0.48 A	1.6
710 mm	1.75 A	0.77 A	0.60 A	2.0
850 mm	2.13 A	0.92 A	0.73 A	2.4
990 mm	2.59 A	1.08 A	0.85 A	2.8
1130 mm	3.04 A	1.24 A	0.97 A	3.2

附件

LMBWLS27H3094776

WLS27 吊装支架




LMBWLS27U3094775

WLS27 通用安装支架




LMBWLS27EC3094774

WLS27 可脱卸支架

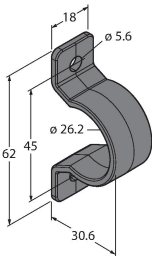


LMBWLS27SP3094773

WLS27 可脱卸支架

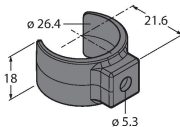

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	连接线缆，M12母头接插件（直式，5针），不锈钢联接螺母，线缆长度2 m，护套材质TPE，灰色；适用温度范围-40...+105 °C

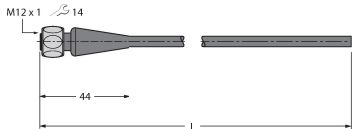

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证