



VAS04-K-FS5
A型阀式接插件 – 适配阀接插件 - M12x1 针头

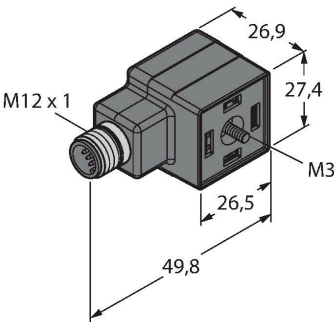

特点

- 3针+PE
- 设计符合 DIN EN 175301-803
- RoHS 符合
- 防护等级 IP67 / IP69K
- 不带回路保护

触点分配

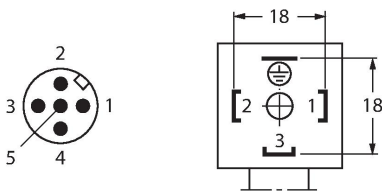

技术数据

型号	VAS04-K-FS5
货号	6606583
接插件A	适配器, A型, M12 × 1接插件
针脚数量	3+PE
触点	金属, CuSn, 镀银
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑/半透明
Protective component	不带保护回路
Seal	塑料, TPU
Display switch state	LED, 黄色/绿色
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP65, IP67, IP68, (安装)
电气性能@20°C	
额定工作电压	24 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+90 °C
安装螺钉	铜, CuZn, 镀镍

电路图

