


# AD-MFS4-FKM4.4 适配器

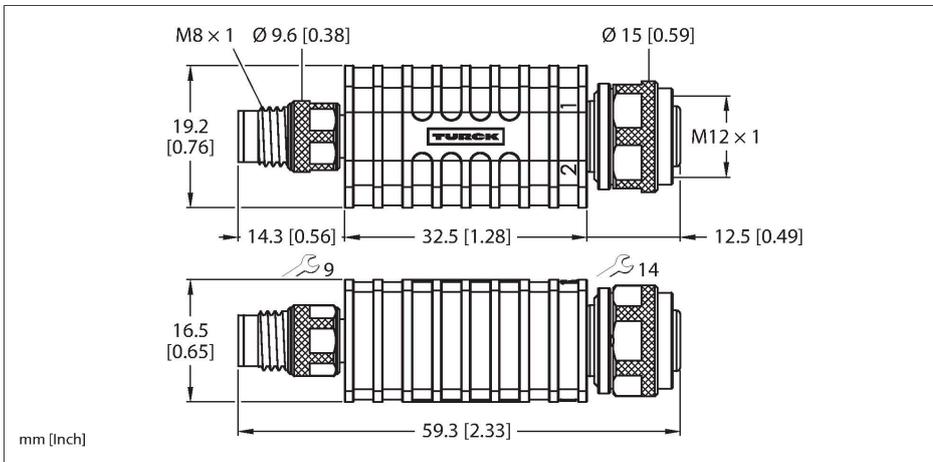

## 技术数据

型号	AD-MFS4-FKM4.4
货号	6634969
接插件A	公头, M8 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.5 ... 0.6 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
接插件B	母头接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.6 ... 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	IP67, (拧接在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+80 °C

## 特点



- M12母头接插件 — M8公头接插件, 4针
- 符合RoHS规定
- 防护等级: IP67

## 触点分配



## 电路图

