


YP2-MFS4-2MFK3

2路分路器 – 不带线缆的Y型分路器，公头接插件M8 × 1转2路母头接插件M8 × 1

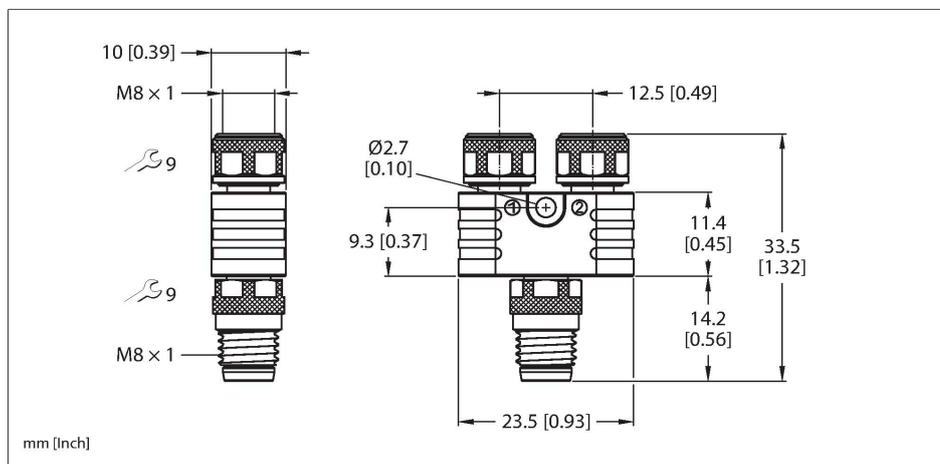


特点




- M8公头接插件，4针
- M8母头接插件，3针
- 符合RoHS指令
- 防护等级：IP67

触点分配

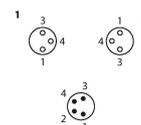

技术数据

型号	YP2-MFS4-2MFK3
货号	6636493
I/O 分线盒	Y型分路器, 2-端口
接插件A	接插件, M8 × 1
保护类型	IP65, IP67, IP68
接插件B	2 x 孔头, M8 × 1
针脚数量	4/3
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.5 ... 0.6 Nm
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	(拧接在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (移动)	-30...+80 °C

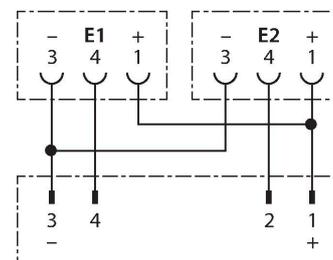

附件

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手