


# RKM43-2-RSM43

## 电源线，PUR材质 – 连接线缆



### 特点

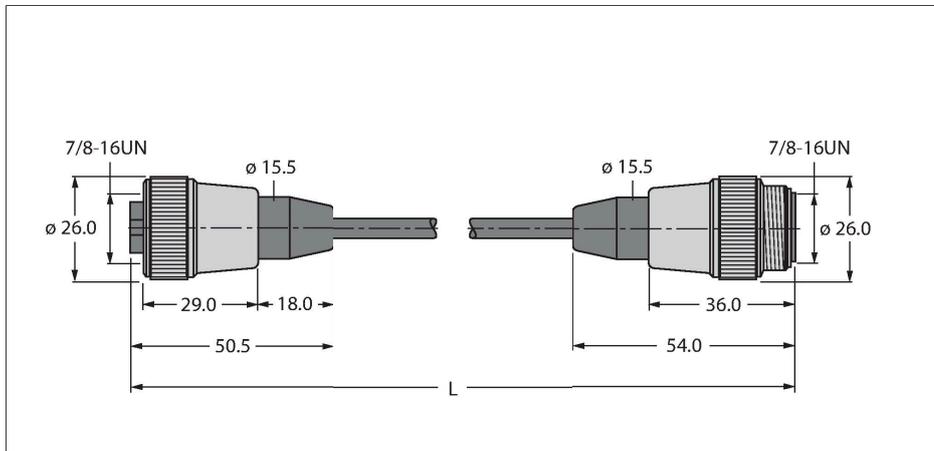


- 电源线：4 × 1.5 mm<sup>2</sup>
- 护套材质：PUR，颜色：灰色
- 护套直径：7.5 mm
- 适用于拖链
- 耐油且阻燃
- 无卤素
- 7/8"直式公头接插件
- 7/8"直式母头接插件
- 电缆长度：2.0 m

### 技术数据

型号	RKM43-2-RSM43
货号	6914313
接插件A	母头接插件，7/8"-16 UN，直式
针脚数量	4
触点	金属，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料，TPU，黑色
拧接把手	塑料，TPU，黑色
连接螺母/螺钉	铜，CuZn，镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67，仅在拧紧状态下
接插件B	接插件，7/8"-16 UN，直式
针脚数量	4
触点	金属，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料，TPU，黑色
拧接把手	塑料材质，TPU，黑色
连接螺母/固定螺钉	铜，CuZn，镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67，仅当拧接在一起时
电缆	
网络协议	DeviceNet CANopen, 43
线缆直径	Ø 7.5 mm ±0.30
线缆长度	2 m
线缆护套	PUR，灰
屏蔽	否
导线绝缘性	PP

### 导线横截面

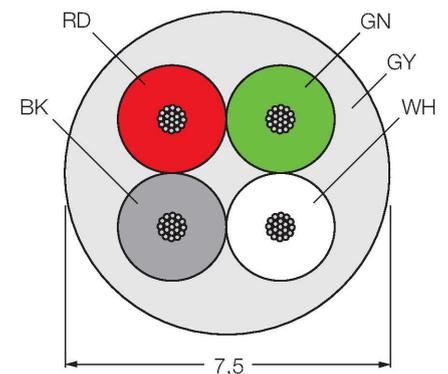

### 触点分配



### 电路图



## 技术数据

线芯横截面	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>
绞合线，布置	84 x 0.15 mm
线圈颜色	BK, RD, GN, WH
<b>电气性能@20°C</b>	
额定工作电压	250 V
测试电压	500 V
电流	12 A
<b>机械和化学性能</b>	
弯曲半径 ( 柔性 )	≥ 10 xØ
固定	-40 °C...+90 °C
的区域	-30 °C...+90 °C
拖链的工作环境温度	0 °C...+90 °C
<b>其他特性</b>	
适用于拖链环境	是
不含卤素	是
抗油性	是
阻燃性	是