


BS12-0
可现场接线的接插件
公头接插件，M16 × 0.75，直式

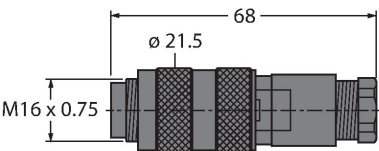

技术数据

型号	BS12-0
货号	6934767
接插件A	公头, M16x0.75, 直式
针脚数量	12
触点	青铜，CuSn，镀金
触点夹紧	塑料, PBT UL94-V0, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Screw-in thread	PG9
线缆外径	6...8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14...0.25 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 500 插接次数
污染程度	1
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	3 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 3 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+95 °C

特点



- 焊接连接
- PG9螺纹
- 电缆穿墙护孔6.0...8.0 mm

触点分配

