


AIDA-POWER-CC

可现场接线的接插件 – 推挽式电源接插件，符合AIDA标准
公头接插件，直式

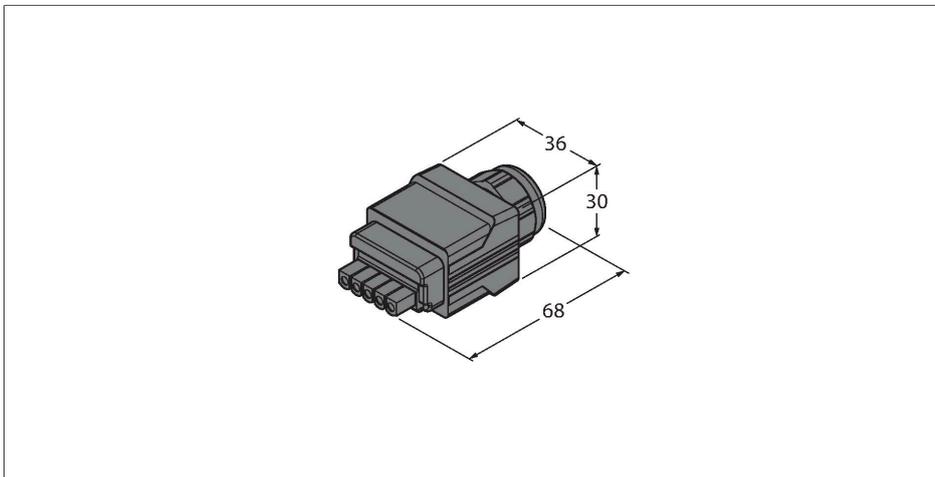

特点

- 弹簧式接线端子
- 5芯
- 电缆穿墙护孔：9.0...13.0 mm
- 终端容量：18-13 AWG
- 符合RoHS标准
- 防护等级：IP65和IP67

标题接线图



技术数据

型号	AIDA-POWER-CC
货号	6935632
接插件A	公头, 直式
针脚数量	5
触点	CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, 黑色
拧接把手	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
线缆外径	9...13 mm
导线横截面/夹紧能力	2.5 mm ²
连接方式	弹簧端子连接技术
机械寿命	> 500 插接次数
保护类型	IP65, IP67
电气性能@20°C	
额定工作电压	24 V
电流	16 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁹ Ω
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+70 °C