


RSM FKM RKM 57
2路分路器 – 不带线缆的T型分路器

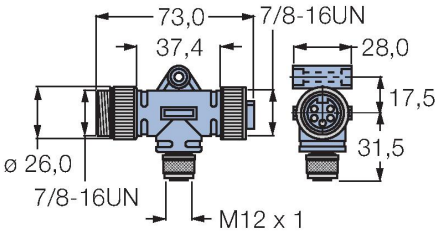


技术数据

型号	RSM FKM RKM 57
货号	U0142
I/O 分线盒	T型分路器, 2 -端口
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	5
拧接把手	塑料
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
接插件B	母头接插件, 公头接插件, 7/8"-16 UN, 直式
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料
拧接把手	塑料材质
Seal	塑料
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	IP67, 仅在插入状态下
网络协议	DeviceNet
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (移动)	-40...+75 °C

特点

- 设计：带双 7/8" 接口的 M12 接头
- T型分路器，5针
- 用于CAN (DeviceNet™, CANopen) 总线应用

标题接线图

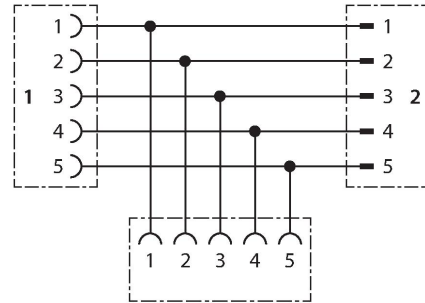

技术数据

注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。