


现场总线系统的附件
墙壁/面板引线
后置式
FKSDD RJ45SF 44

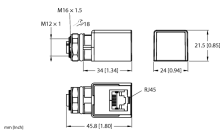

型号	FKSDD RJ45SF 44
货号	U3-00647

接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, D型
针脚数量	4
触点夹紧	塑料, PA6, 白
拧接把手	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍, 黑色
Seal	O型圈, 塑料, FKM/FPM
Flange housing	压铸锌, GD-Zn, 镀镍
固定扭矩	0.4 ... 1.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)
安装类型	背板安装
Screw-in thread seal	O型圈, 塑料, FPM/FKM
Screw-in thread	M16 × 1.5
锁紧螺母/螺钉	镀锌膜GD-Zn镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, (插入)


接插件B	母头接插件, RJ45, 直角
针脚数量	8
触点夹紧	塑料, LCP, 黑色
法兰罩	塑料
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	IP20

电缆


网络协议 Ethernet

电气性能@20°C	
额定工作电压	50V
额定电压	48V _{AC} /60V _{DC}
电流	0.2AA

 - M12母头插座, 直式4针, D型
- RJ45母头接插件, 直式4针
- 带屏蔽, CAT 5a
- 符合RoHS指令
- 防护等级: IP67(M12); IP20(RJ45)
- RJ45母头插座, 直角, 8针



电路图

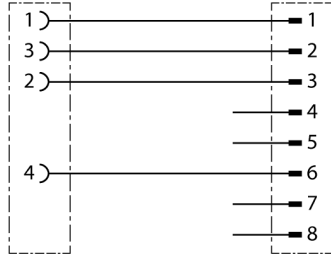

机械和化学性能

环境温度 (固定)	-40...+85°C
-------------	-------------

注意

注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。
----	--------------------------