


FKV 49
Foundation™现场总线插座 – 前部安装



特点

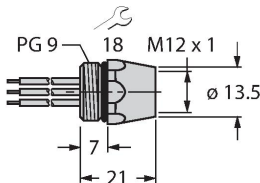

- M12 eurofast母头插座
- PG9旋入式螺纹
- 不锈钢法兰外壳
- 4针，可焊接
- 用于FOUNDATION现场总线应用和 PROFIBUS-PA应用

标题接线图

FOUNDATION™ 现场总线连接 PROFIBUS-PA 连接



技术数据

型号	FKV 49
货号	U7324
接插件A	母头接插件, M12 × 1, A-coded
针脚数量	4
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黄
Seal	塑料, NBR
Flange housing	不锈钢, 1.4401 (AISI 316), 钝化
安装类型	前面板安装
Screw-in thread seal	O型圈
Screw-in thread	PG9
锁紧螺母/螺钉	不锈钢钝化
连接方式	焊接触点
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP68, (拧在一起)
网络协议	FOUNDATION总线
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+105 °C
环境温度 (移动)	-40...+90 °C
认证	CE

技术数据

注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。