


piconet příslušenství

8násobný s konektorem 7/8"


ZS2020-4308

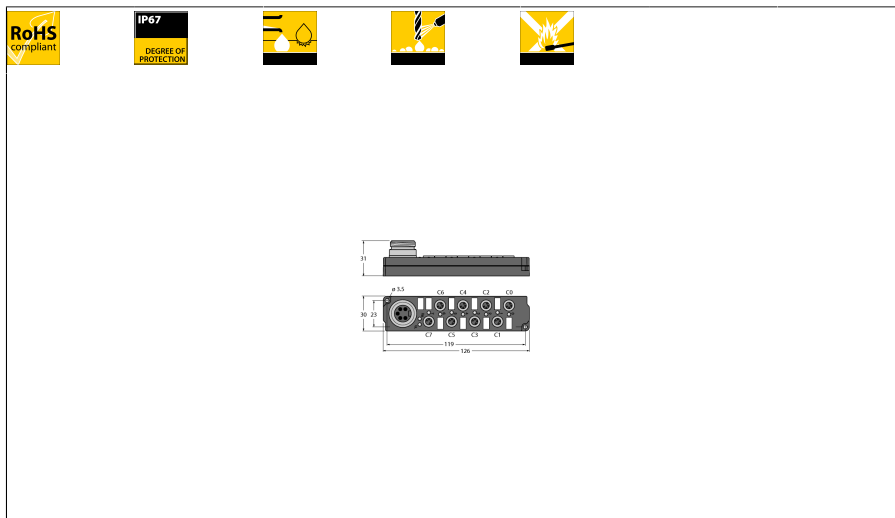

- materiál pouzdra: nylon (PA6 GF30)
- barva pouzdra: černá
- stupeň krytí IP67
- RoHS
- I/O konektor (počet pinů): 4pinová
- LED (PNP)



Schéma zapojení

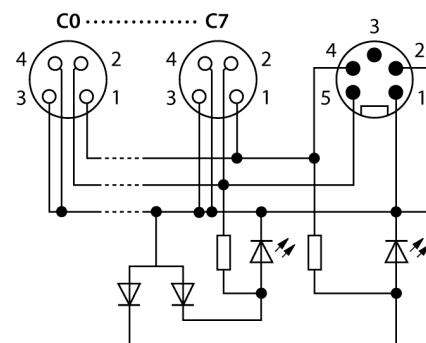

Typ	ZS2020-4308
ID č.	121173
I/O rozdělovač	Rozdělovač, 8-port
skříň	plast, PA6-GF30, černá
Spínací funkce	PNP
I/O konektor	zásuvka, M8 × 1
Počet pinů	4
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
mechanická životnost	> 100 cyklů
Společné připojení	zástrčka, 7/8", výstup nahore
Počet pólů	5
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	24V
Proudové zatížení:	max. 4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁹ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +70°C