


MQDC2S-1215

zpracování obrazu – připojovací kabel

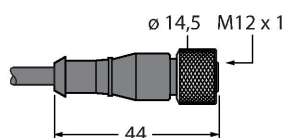

Technické údaje

Typ	MQDC2S-1215
ID č.	3011421
Materiál pouzdra	PVC
Elektrické připojení	M12 x 1, 12drát, 4.57 m
Okolní teplota	-40... +105 °C
Stupeň krytí	IP67

Vlastnosti

- pro
 - IP68 Sealed P4
 - iVu BCR (s integrovaným displejem)
 - iVu Plus
- CE Compliance
- zásuvka M12, 12pinová
- průměr kabelu 7,50mm
- délka kabelu: 4.57 m
- přímé provedení