


Technické údaje

Průřez žily	0.5 mm ²
Okolní teplota	-20... +55 °C
Stupeň krytí	IP67
Speciální vlastnosti	zastavení/zpomalení
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace poruchy	LED
Indikace funkční rezervy	LED, zelená, bliká
Testy / certifikáty	
MTTF	64 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, cURus

Příslušenství


SMBAMSQ60IP3073441

Ochranné pouzdro, skleněné okno, nerezové pouzdro, pro typy Q60

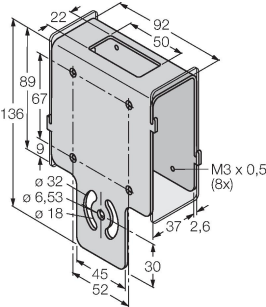

SMBAMSQ60P3073133

Montážní deska, nerez, pro typy Q60

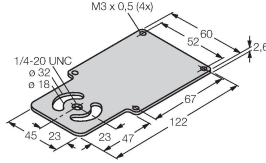

SMBQ603067592

Montážní úchytka, nerez, pro typy Q60

