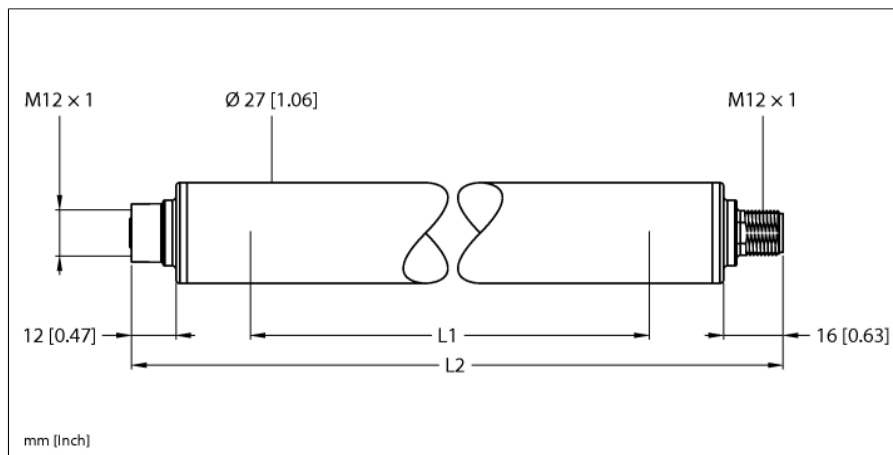


Lineární LED světla v plastovém pouzdře WLS27CG2R2-850DSQ



Typ	WLS27CG2R2-850DSQ
ID č.	3801597

Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	zelená červená
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, 50 %, 450 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, nastavení pomocí DIP přepínačů, 50 %, 300 lm
Speciální vlastnosti	odolnost vůči chemikáliím Wash down odolnost vůči chemikáliím

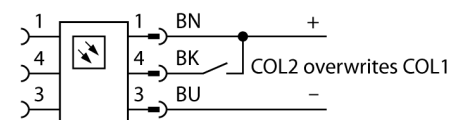
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	2400 mA
Input power	22.08 W

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	válcové pouzdro, WLS27
Rozměry	Ø 27 x 923 mm
Materiál pouzdra	plast, FDA kopolyester
Window material	kopolyester, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP66 IP67 IP69
Třída ochrany pro elektrický provozní prostředek	III

Testy / certifikáty

- válcové světlo
- lze kaskádovat
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- zástrčka M12 x 1 přímá 4pinová
- délka světla L1: 850 mm
- délka pouzdra L2: 924 mm
- barva 1: zelená (intenzita 50 %)
- barva 2: červená (intenzita 50%)
- dvoubarevná signálka
- automatická kontrola teploty
- FDA
- součástí dodávky 2x nasunovací držák LMBWLS27EC

Schéma zapojení



Funkční princip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Bereich 6.000 bis 7.100 Kelvin (kaltweiß). Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 325 und 2600 Lumen. Das Ein-/ Ausschalten erfolgt über die Zuschaltung der nötigen Versorgungsspannung (12...30 VDC). Darüberhinaus lässt sich diese durch Ansteuerung eines High-Signals auf PIN4 auf 50% ihrer Lichtleistung dimmen, bei zweifarbigen Varianten wird zwischen den Farben gewechselt. Ein Stufenloses Dimmen

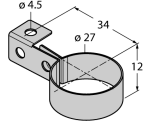
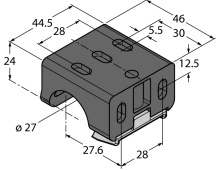
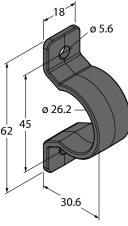
der Lichtleistung ist bei einigen Modellen über ein PWM-Signal auf PIN4 möglich. Kaskadierbare Versionen sind ebenfalls erhältlich. Verfügbare Farben sind kaltweiss, warmweiss, grün, rot, gelb und blau.

Applikationshinweis:

Kaskadierung bei 12 V Versorgung erlaubt Gesamtlängte von 1,4 m. Kaskadierung bei 24 V Versorgung erlaubt Gesamtlängte von 3,0 m. Kaskadierung bei 30 V Versorgung erlaubt Gesamtlängte von 3,1 m.

Bei 50% Lichtintensität sind die Längenangaben zu verdoppeln.

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
LMBWLS27H	3094776	Montážní úchytka pro WLS27	
LMBWLS27U	3094775	Univerzální montážní úchytka pro WLS27	
LMBWLS27EC	3094774	Nasunovací úchytka pro WLS27	
LMBWLS27SP	3094773	Nasunovací úchytka pro WLS27	