


B71121-0/21

Konektor 1 1/8" – samostatný konektor

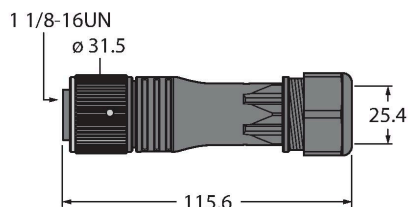

Vlastnosti

- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- šroubovací svorky
- 12pinový
- závitové pouzdro PG21
- průměr kabelu 9.0...16.0 mm

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	B71121-0/21
ID č.	6601605
Konektor A	zásuvka, 1 1/8"-16 UN, přímý
Počet pólů	12
Kontakty	CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	PA, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Závit	PG21
Vnější průměr kabelu	min. 13...18 mm
Typ připojení	šroubovací svorky
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	7 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
v klidovém stavu	-40 °C... +105 °C