


VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000

2násobný rozdělovač – Y kus s kabelem, zástrčka M12x1 - 2x zásuvka M12x1

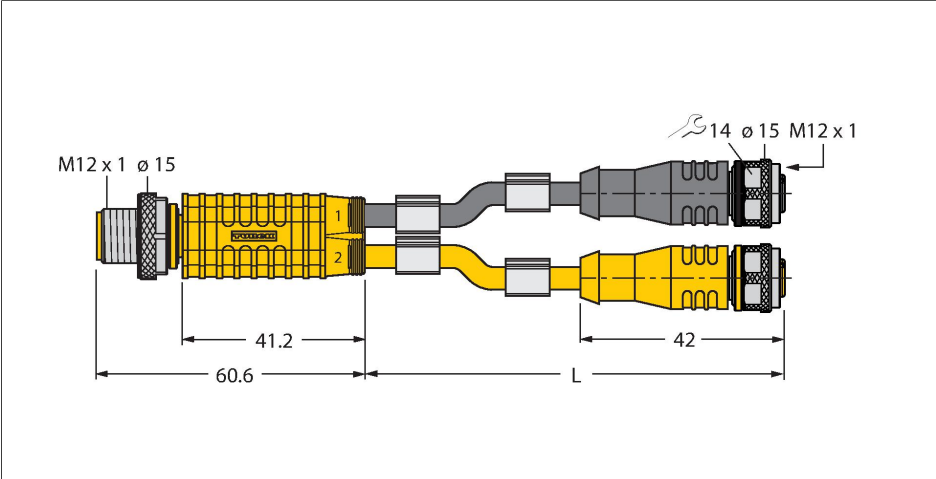


Technické údaje

Typ	VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000
ID č.	6634080
I/O rozdělovač	Y rozdělovač, 2 -port
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	2x zásuvka, M12 x 1
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Délka kabelu	1 m, 1 m

Vlastnosti



■ délka kabelu: 1 / 1 m

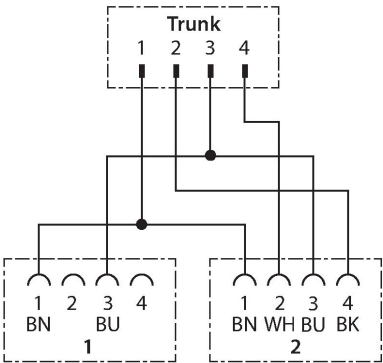

Technické údaje

Elektrické vlastnosti při +20 °C

Jmenovité napětí 250 V

Proudové zatížení 4 A

Mechanické a chemické vlastnosti

Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý

