


AD-MFS4-FKM4.4

Adaptéry

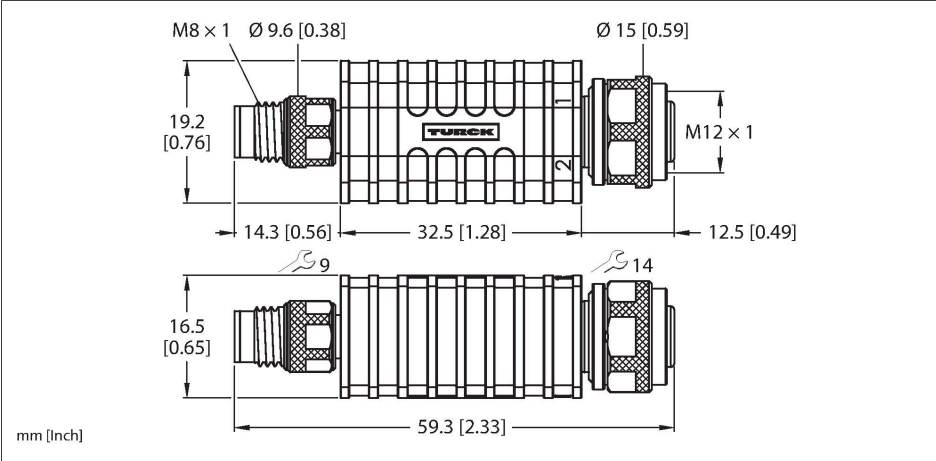

Technické údaje

Typ	AD-MFS4-FKM4.4
ID č.	6634969
Konektor A	zástrčka, M8x1, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.5 ... 0.6 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Konektor B	zásuvka, M12 x 1, přímé
Počet pólů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.6 ... 0.8 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň krytí	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +80 °C

Vlastnosti



- zásuvka M12 — zástrčka M8, 4pinová
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Zapojení kontaktů



Schéma zapojení

