


YP2-MFS4-2MFK3

2násobný rozdělovač – Y kus bez kabelu, zástrčka M8 × 1 - 2 × zásuvka M8 × 1

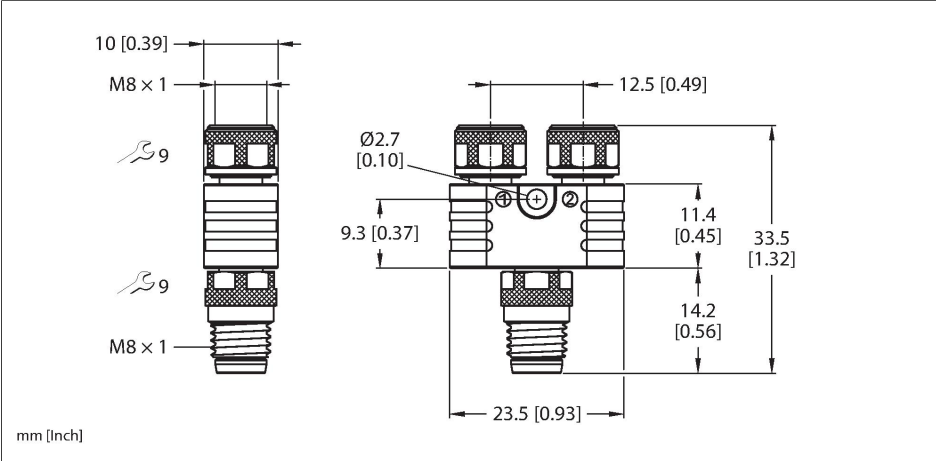

Technické údaje

Typ	YP2-MFS4-2MFK3
ID č.	6636493
I/O rozdělovač	Y rozdělovač, 2 -port
Konektor A	zástrčka, M8x1
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68
Konektor B	2x zásuvka, M8x1
Počet pólů	4/3
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.5 ... 0.6 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	(sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (mobilní)	-30... +80 °C





Vlastnosti



- zástrčka M8, 4pinová
- zásuvka M8, 3pinová
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí IP67

Zapojení kontaktů

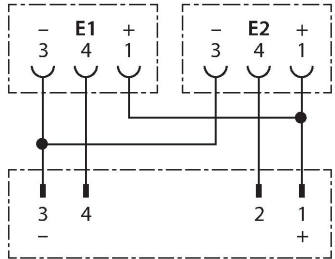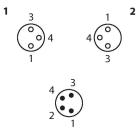

Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)