


BS12-0
samostatný konektor
Zástrčka M16×0,75 přímá

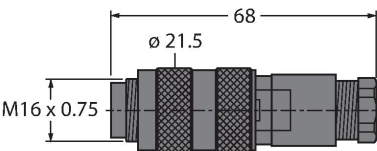

Technické údaje

Typ	BS12-0
ID č.	6934767
Konektor A	zástrčka, M16x0,75, přímý
Počet pinů	12
Kontakty	bronz,CuSn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, PBT UL94-V0, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Závit	PG9
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.25 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 500 cyklů
Stupeň znečištění	1
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	3 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +95 °C

Vlastnosti



- pájecí kontakty
- závit Pg9
- průměr kabelu 6.0...8.0 mm

Zapojení kontaktů

