


2násobný rozdělovač Profibus T-kus, kompletně stíněný, 12 MBit/s RKSW54.5[5]-2RSSWS

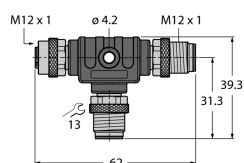

- T-kus, inverzní kódování
- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- zásuvka - zástrčka - zásuvka, 5pinová
- RoHS
- stupeň krytí IP67

Schéma zapojení



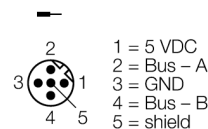


Schéma zapojení

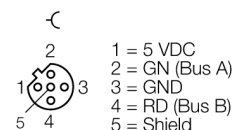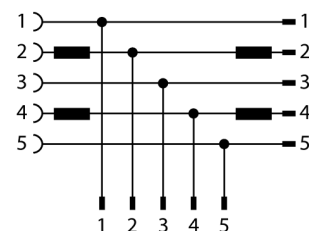

Typ	RKSW54.5[5]-2RSSWS
ID č.	6934899
I/O rozdělovač	T rozdělovač
skříň	plast, TPU, černá
Konektor A	zástrčka, zástrčka - zásuvka, M12 x 1, kódování B
Počet pinů	5
Držák kontaktů	plast, TPU, fialová
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	zásuvka, M12 x 1, kódování B
Počet pólů	4
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67
Síťový protokol	PROFIBUS-DP
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	48V
Proudové zatížení	0.4AA
Izolační odpor	≥ 10 ⁹ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Okolní teplota (pevná)	-30... +90°C

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M8 (SW9), klíč pro M12 (SW13), klíč pro M12 (SW14)	