


AIDA-POWER-CC

samostatný konektor – AIDA konektor PushPull-Power
zástrčka přímá

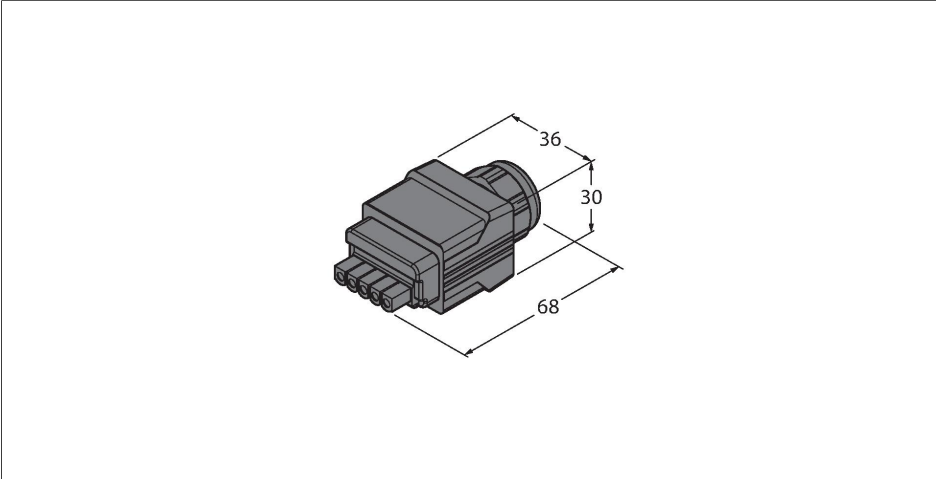

Technické údaje

Typ	AIDA-POWER-CC
ID č.	6935632
Konektor A	zástrčka, přímý
Počet pinů	5
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, černá
Tělo zásuvky	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Vnější průměr kabelu	9...13 mm
Průřez žíly/velikost svorek	2.5 mm²
Typ připojení	pružinové svorky
mechanická životnost	> 500 cyklů
Typ ochrany	IP65, IP67
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	24 V
Proudové zatížení	16 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +70 °C

Vlastnosti

- pružinové svorky
- 5pinový
- průměr kabelu: 9 ... 13 mm
- svorky: 18-13 AWG
- RoHS
- stupeň krytí: IP65 a IP67

Nadpis schéma zapojení

