


Příslušenství svěrací šroubení pro teplotní senzory CF-P-6-N1/4-A4

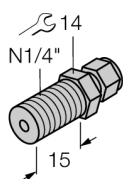

- šroubení pro přímou montáž teplotních čidel řady TP
- PTFE kleština
- pro sondu s průměrem 6 mm
- procesní připojení vnější závit 1/4" NPT

Všeobecný popis

Svěrací šroubení slouží pro přímou montáž teplotního čidla. Tak lze dosáhnout různých hloubek ponoření čidla. Při tomto způsobu montáže má teplotní čidlo přímý kontakt s médiem, což urychluje odezvu na teplotní změny.

Typ	CF-P-6-N1/4-A4
ID č.	9910486

Teplotní rozsah	
Měřicí rozsah	-50...100 °C
Měřicí rozsah	-58...212 °F

Mechanické údaje	
Materiál pouzdra	nerez ocel, 1.4404 (316L)
Materiál těsnění	PTFE
Vnitřní průměr	7 mm
Procesní připojení	vnější závit NPT 1/4"
Odolnost vůči tlaku	20 bar
Utahovací moment upevňovací matice	100 Nm