


Kabely pro senzory a akční členy / PVC

Plášť kabelu TPE

RKM 56-2M/S3059

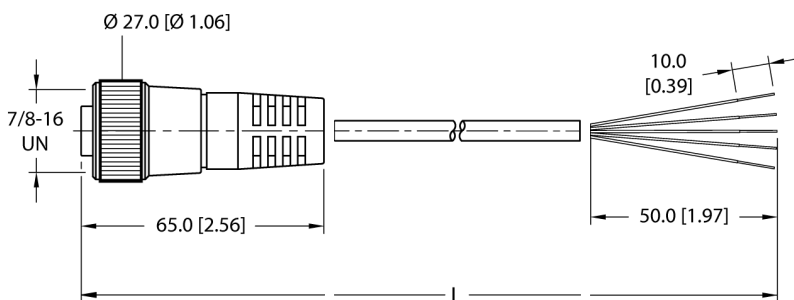

mm [Inch]

Typ	RKM 56-2M/S3059
ID č.	U-35762
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Typ ochrany	IP67, IP68, IP69, IP69K
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Průměr kabelu	Ø 10.01 mm
Délka kabelu	2 m
Materiál kabelu	TPE, žlutá
Izolace žil	PVC / nylon
Barva žil	WH, RD, GN/YE, OG, BK
Průřez žíly	5
Konstrukce žíly	65
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	10 A



- zásuvka 7/8" přímá 5pinová
- Power Tray/Exposed Run/Direct Burial Cable
- TPE plášť žlutý, 5 × 16 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4

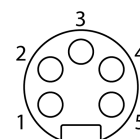


Schéma zapojení

1	WH
2	RD
3	GN/YE
4	OG
5	BK