


Zubehör

Wellenkupplung Balgkupplung

für Vollwellendrehgeber

RA-BC-20-08-08

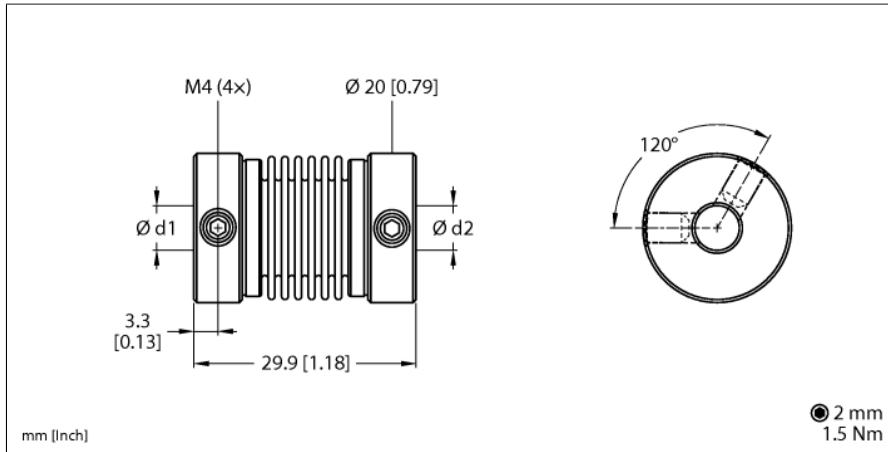

Typ	RA-BC-20-08-08
Ident-No.	100048780
max. Drehzahl	10000 U/min
Umgebungstemperatur	-40...+140 °C

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm
 Max. Drehmoment: 120Ncm
 Max. Wellenversatz:
 Radial: ± 0,25mm
 Axial: ± 0,4mm
 Angular: ± 4°
 Drehfedersteife: 150Nm/rad
 Radialfedersteife: 25N/mm
 Trägheitsmoment: 8gcm²
 Werkstoff Flansch: Aluminium eloxiert
 Werkstoff Balg: Edelstahl
 Bohrungsdurchmesser d1=8mm, d2=8mm