


piconet - Zubehör

8-fach, mit 7/8"-Steckverbinder für die Zuleitung


ZS2020-4308

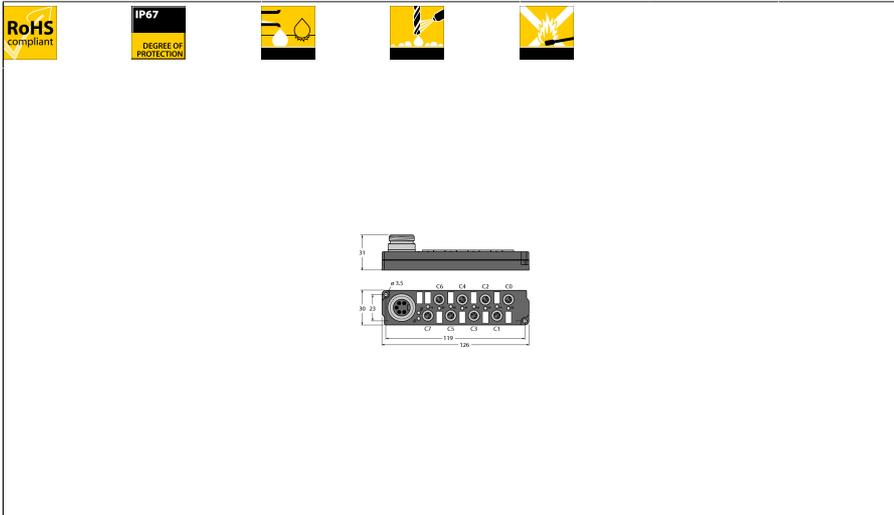

- Gehäusematerial: Nylon (PA6 GF30)
- Gehäusefarbe: schwarz
- Schutzart IP67
- RoHS-konform
- E/A Steckplatz (Polzahl): 4-polig
- LED (PNP-Schaltung)



Schaltplan

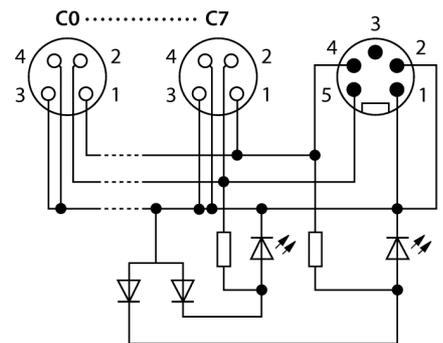

Typ	ZS2020-4308
Ident-No.	121173
I/O Verteiler	Verteilerbaustein, 8-fach
Gehäuse	Kunststoff, PA6-GF30, schwarz
Schaltfunktion	PNP
E/A-Steckplatz	Kupplung, M8 × 1
Polzahl	4
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Sammelanschluss	Stecker, 7/8", Ausgang oben
Polzahl	5
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	24V
Strombelastbarkeit	max. 4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+70 °C