


MQDC2S-1215

Bildverarbeitung – Anschlusskabel

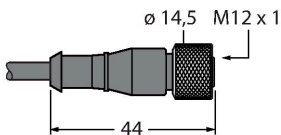

Technische Daten

Typ	MQDC2S-1215
Ident-No.	3011421
Gehäusewerkstoff	PVC
Elektrischer Anschluss	M12 x 1, 12-Draht, 4.57 m
Umgebungstemperatur	-40...+105 °C
Schutzart	IP67

Merkmale

- für
 - IP68 Sealed P4
 - iVu BCR (mit integriertem Display)
 - iVu Plus
- CE Compliance
- Kupplung M12X1, 12-polig
- Kabeldurchmesser 7,50mm
- Kabellänge: 4.57m
- Gerade Ausführung