


SSA-EB1PL-02ECQ5A

Sicherheitstechnik – Not-Aus Taster beleuchtet

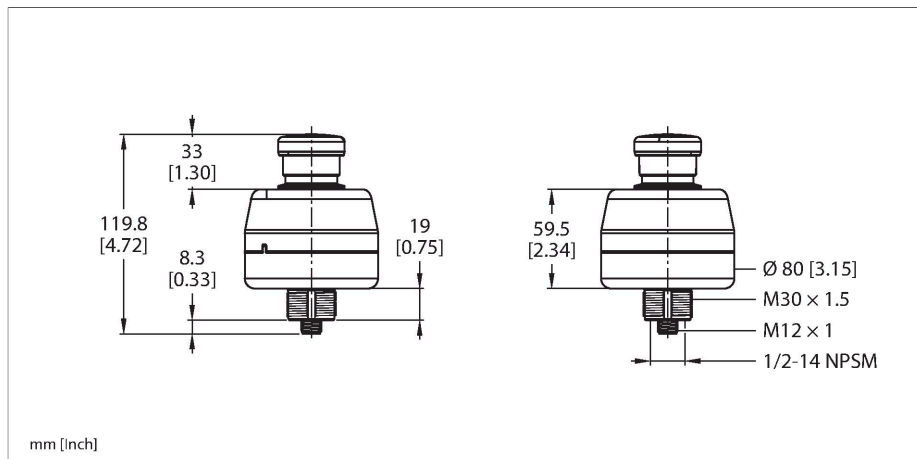


Technische Daten

Typ	SSA-EB1PL-02ECQ5A
Ident-No.	3025695
Funktion	Not-Aus-Taster, beleuchtet
Lichtart	Rot
Ausgangsfunktion	2 x Öffner, potentialfrei
Bauform	Quader
Abmessungen	Ø 80 x 119.8 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Kaskadierbar	Ja
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Umgebungstemperatur	-25...+55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	45...85 %
Schutzart	IP65
Tests/Zulassungen	
Vibrationsfestigkeit	10 bis 500 Hz, 0.35 mm Amplitude, 50g Beschleunigung
Schockfestigkeit	15 g (11 ms)
Zulassungen	CE, cULus

Merkmale

- Schutzart IP65
- Kompatibel mit AllenBradley ArmorBlock® 1732DS Safe DeviceNet remote I/O
- Beleuchtung: Rot (dauerhaft)
- 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
- Stecker, M12 x 1, 5-polig

Anschlussbild

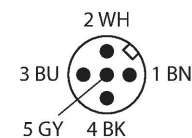

Funktionsprinzip

Diese elektro-mechanischen Not-Aus-Schalter kombinieren die Funktion von herkömmlichen Schaltern mit der von EZ-LIGHTs. So ändert sich die angezeigte Farbe je nach Zustand des Schalters. Eine Quittierung vor Ort ist jederzeit möglich, ebenso ist eine Verriegelung erhältlich, die unerwünschtes Quittieren unterbindet. Das Gehäuse ist als Rund- oder als Quaderbauform erhältlich. Beide Optionen besitzen die Schutzart IP65. Herkömmliche Varianten ohne Beleuchtung sind ebenfalls verfügbar sowie Varianten zum Anschluss an den Sicherheits-BUS von Siemens oder AB/ROCKWELL.

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
<p>Technical drawing of the WKC4.5T-2/TEL cable. It shows a 5-core cable with a 2m length (L). The drawing includes dimensions for the M12 connector: a diameter of 15 mm (Ø 15), a thread of M12 x 1, a height of 26.5 mm, and a distance of 32 mm from the connector to the start of the cable jacket. The cable jacket has a length of 50 mm from the connector to the end of the jacket, and a 5 mm distance from the end of the jacket to the end of the cable.</p>	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com
<p>Technical drawing of the RKC4.5T-2/TEL cable. It shows a 5-core cable with a 2m length (L). The drawing includes dimensions for the M12 connector: a diameter of 15 mm (Ø 15), a thread of M12 x 1, a height of 14 mm, and a distance of 11.5 mm from the connector to the start of the cable jacket. The cable jacket has a length of 50 mm from the connector to the end of the jacket, and a 5 mm distance from the end of the jacket to the end of the cable.</p>	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com