
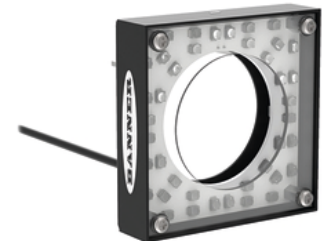


# LEDWR80X80M

 
## Bildverarbeitung – Ringleuchte

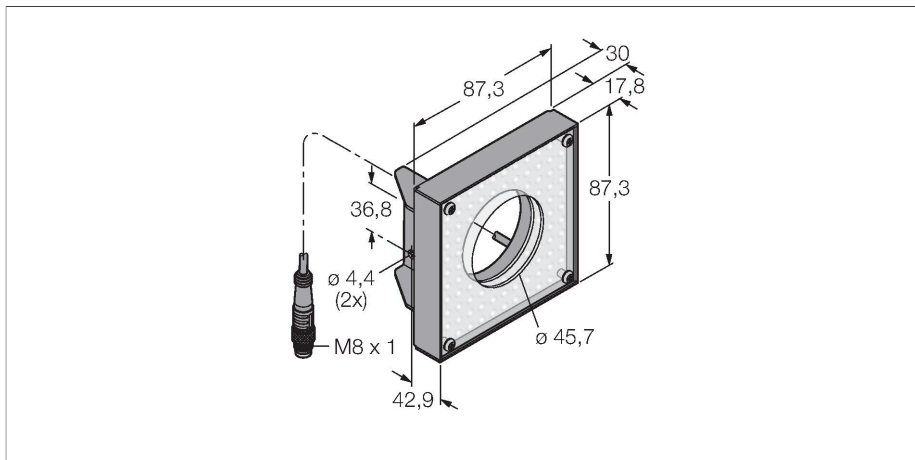

### Merkmale

- Ausleuchtung im Nahbereich
- Schutzart: IP20
- Farbe: Weiß
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

### Anschlussbild



### Funktionsprinzip

Direkte Montage am Sensor für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.

### Technische Daten

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Typ                             | LEDWR80X80M                                |
| Ident-No.                       | 3072260                                    |
| <b>Signal- und Anzeigedaten</b> |  |
| Einsatzzweck                    | Bildverarbeitung                           |
| Funktion                        | Flächenleuchte                             |
| Lichtart                        | Weiß                                       |
| Farbtemperatur                  | 5000...+8300 K                             |
| LED-Lebensdauer (L70)           | 20000 h                                    |
| Merkmale Farbe 1                | Weiß                                       |
| <b>Elektrische Daten</b>        |  |
| Betriebsspannung                | 24 VDC                                     |
| DC Bemessungsbetriebsstrom      | ≤ 250 mA                                   |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe    | 250 mA                                     |
| <b>Mechanische Daten</b>        |  |
| Bauform                         | Quader                                     |
| Abmessungen                     | 87.3 x 87.3 x 35.5 mm                      |
| Gehäusewerkstoff                | Metall, Kohlenstoffarmer Stahl             |
| Fensterwerkstoff                | Acryl, klar                                |
| Elektrischer Anschluss          | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 2 m, PVC |
| Aderzahl                        | 3  |
| Umgebungstemperatur             | 0...+50 °C                                 |
| Schutzart                       | IP20                                       |
| <b>Tests/Zulassungen</b>        |  |
| Zulassungen                     | CE, cULus listed                           |