


Bildverarbeitung


Kamera P3

PPROCAMCSW-P

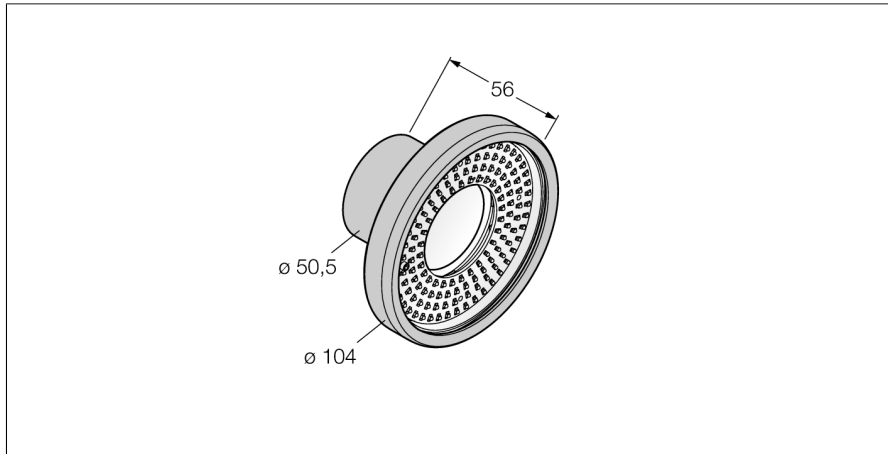

- Kompakte gedichtete Kamera mit integriertem Ringlicht
- Gehäusematerial Aluminium
- Sichtfenster aus Kunststoff
- Schutzart IP68
- Objektiv ist separat auszuwählen
- Separater Controller vom Typ PPROCTL... erforderlich
- 1/3" CMOS, 752x480 Pixel
- RGB- / HSI- Farbraum

Anschlussbild

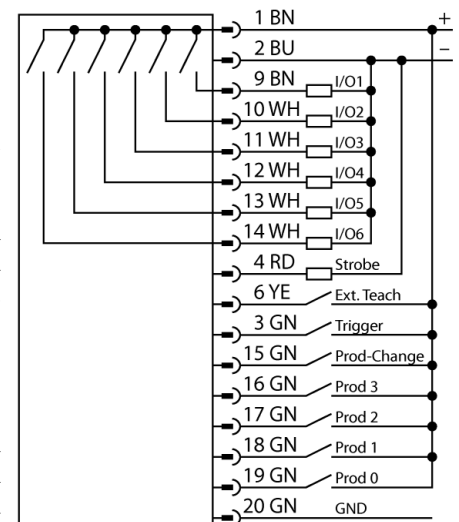

Funktionsprinzip

Das Bildverarbeitungssystem PresencePLUS PRO besteht aus den beiden Komponenten kompakte Kamera und Auswerteeinheit in einem separaten Controller. Objektiv, externe/interne Beleuchtung und Verbindungskabel sind separat auszuwählen. Die lizenzfreie Software und Firmware Updates stehen kostenlos zum Download bereit unter:

www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAMCSW-P
Ident-No.	3077035
Kamera Daten	
Auflösung	752 x 480 Pixel
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	5000...+8300K
DC Bemessungsbetriebsstrom I_e	
	≤ 550 mA
Mechanische Daten	
Abmessungen	Ø 104 x 143.3 mm
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Fensterwerkstoff	Acryl, klar
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP68
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE