


# B71121-0/21

## 1 1/8" Rundsteckverbinder – Konfektionierbarer Steckverbinder

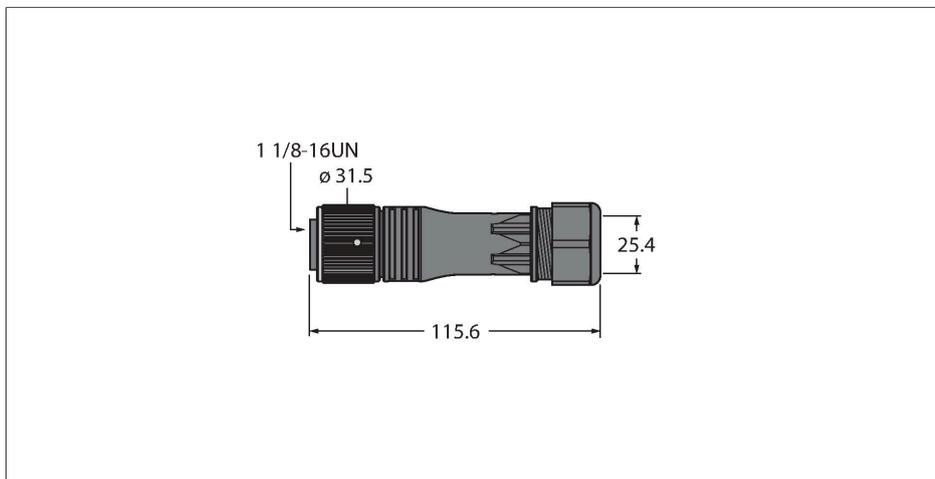

### Merkmale

- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Schraub-Klemmanschluss
- 12-polig
- PG21-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 9.0 ... 16.0 mm

### Kontaktbelegung



### Technische Daten

Typ	B71121-0/21
Ident-No.	6601605
Steckverbinder A	Kupplung, 1 1/8"-16 UN, gerade
Polzahl	12
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Einschraubgewinde	PG21
Außendurchmesser der Leitung	13...18 mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Schutzart	IP67, (verschraubt)
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	7 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40 °C...+105 °C