


RSEV-48TR-EX Busabschlusswiderstand

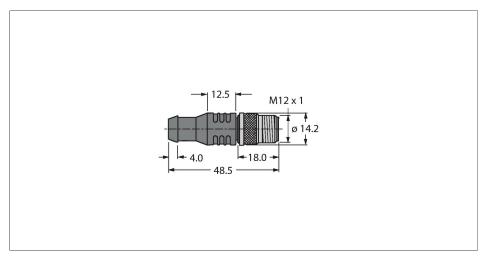

Technische Daten

Тур	RSEV-48TR-EX
Ident-No.	6602560
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PUR, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PUR, Blau
Überwurfmutter/-schraube	1.4404
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Netzwerkprotokoll	PROFIBUS-PA
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (bewegt)	-40+70 °C
Zulassungen	ATEX

Merkmale

- ■Ausführung: Stecker M12
- ■4-polig, gerade, Edelstahl-Überwurfmutter
- ■Zum Einsatz in PROFIBUS-PA-Applikationen
- ■Temperaturbereich: -40...+70 °C
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67
- ■FISCO-konform gemäß IEC TS 60079-27

Überschrift Anschlussbild

Anschlussbild

