


RKEV-CC

Verschlusskappe M12

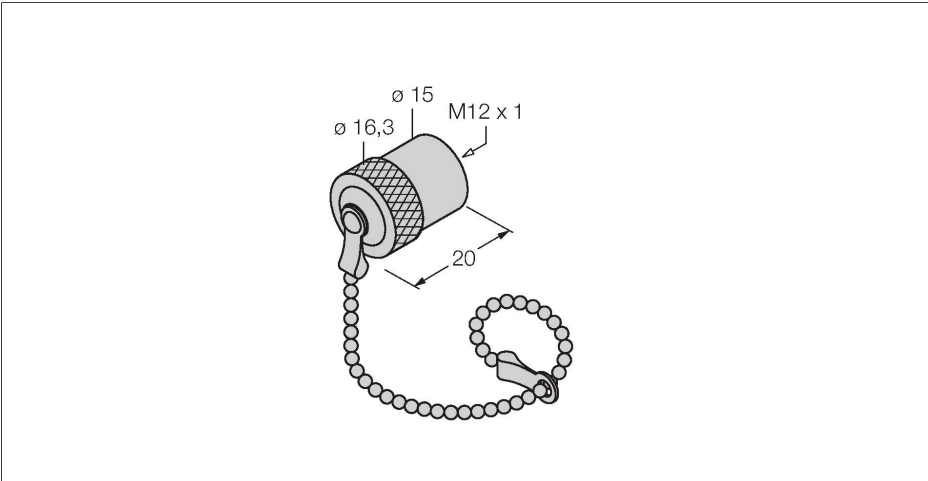

Merkmale

- M12 x 1-Verschlusskappe aus Edelstahl
- Kupplung
- öl-resistent
- IP67 nach IEC 60529/ EN 60529 und Nema 1,3,4,6P
- mit Befestigungskette, ca. 150 mm

Technische Daten

Typ	RKEV-CC
Ident-No.	6604175
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur in Bewegung	-40...+70 °C