


# VAS04-K-FS5


## Ventilsteckverbinder Bauform A – Adapter Ventilstecker - M12x1 Stecker

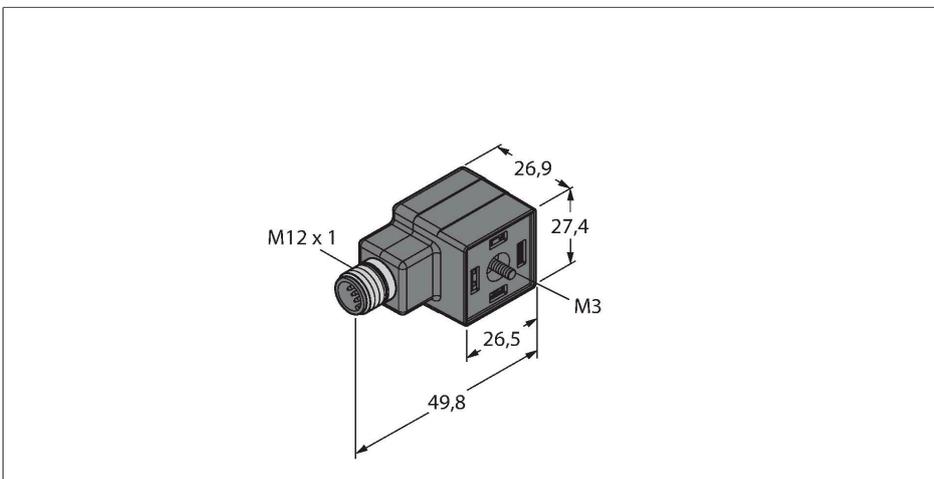

### Merkmale

- 3-polig + PE
- Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
- RoHS-konform
- Schutzart IP67 und IP69K
- ohne Schutzbeschaltung

### Kontaktbelegung

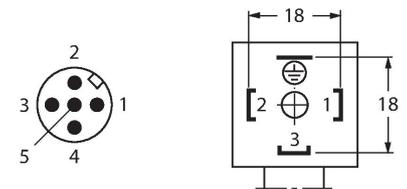

### Technische Daten

Typ	VAS04-K-FS5
Ident-No.	6606583
Steckverbinder A	Adapter, Bauform A, M12 x 1-Anschlussstecker
Polzahl	3+PE
Kontakte	Metall, CuSn, versilbert
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent
Schutzbauteil	ohne Schutzbeschaltung
Dichtung	Kunststoff, TPU
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb/grün
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65, IP67, IP68, (montiert)
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	24 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+90 °C
Befestigungsschraube	Messing, CuZn, vernickelt

### Schaltplan

