


VBRK4.4-2PSG3M-1/1/TEL

Zweifachverteiler – Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 – 2x Stecker M8x1

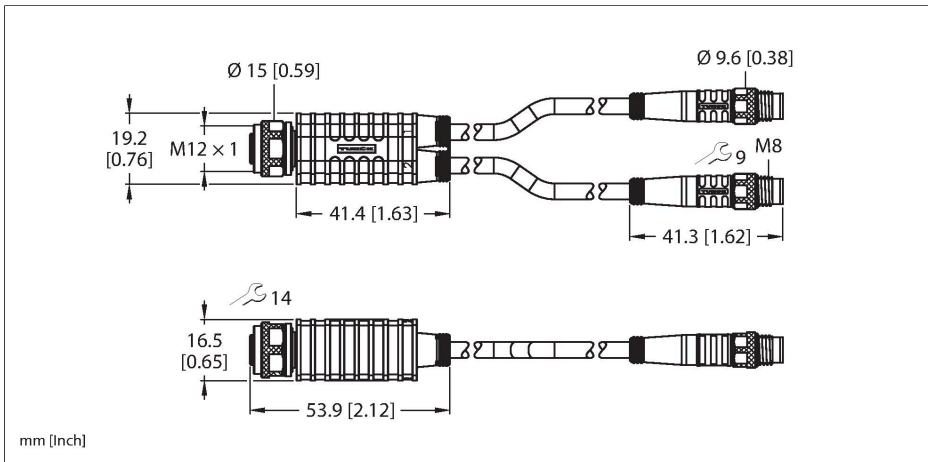

Technische Daten


| | |
|--------------------------|---|
| Typ | VBRK4.4-2PSG3M-1/1/TEL |
| Ident-No. | 6629980 |
| I/O Verteiler | Y-Verteiler, 2-fach |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Kontaktträger | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart | IP67, nur im verschraubten Zustand |
| Steckverbinder B | 2 x Stecker, M8x1, gerade |
| Polzahl | 3 |
| Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Kontaktträger | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Anzugsdrehmoment | 0.5 ... 0.6 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!) |
| Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart | IP67, nur im verschraubten Zustand |
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.7 mm ±0.20 |
| Leitungslänge | 1 m, 1 m |
| Leitungsmantel | PVC, Schwarz |

Merkmale



- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- 4/3-polig
- Leitungslänge: 1.0 / 1.0 Meter





Leitungsquerschnitt

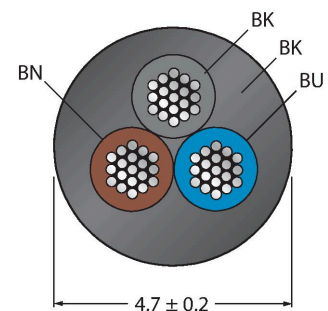

Kontaktbelegung

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Aderisolierung | PVC |
| Aderquerschnitt | 3 x 0.34 mm ² |
| Litzenaufbau | 42 x 0.1 mm |
| Aderfarben | BN, BU, BK |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C | |
| Bemessungsspannung | 48 V |
| Prüfspannung | 2000 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Isolationswiderstand | > 30.5 MΩ/km |
| Durchgangswiderstand | max. 57 Ω/km |
| Mechanische und chemische Eigenschaften | |
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung) | ≥ 5 x Ø |
| Biegeradius (flexibler Einsatz) | ≥ 10 x Ø |
| Umgebungstemperatur (fest) | -40...+105 °C |
| Umgebungstemperatur (bewegt) | 0...+80 °C |

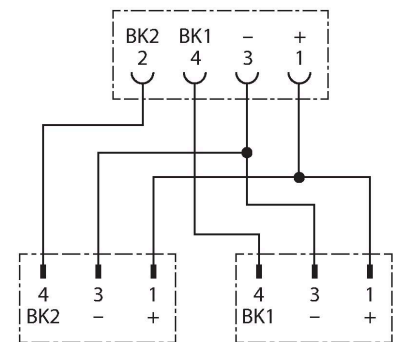   

Montagezubehör

| | |
|--|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS | 6936170 |
| Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) | |

| | |
|---|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL | 6936206 |
| Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig | |

