


YB2-FSM5-2FKM5

Zweifachverteiler – Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker - 2x Kupplung

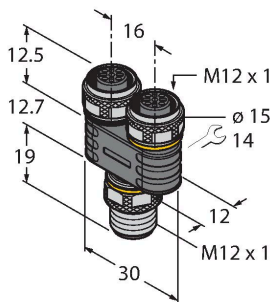

Technische Daten



Typ	YB2-FSM5-2FKM5
Ident-No.	6635497
I/O Verteiler	Y-Verteiler, 2 -fach
Steckverbinder A	Stecker, M12x1
Polzahl	5
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Steckverbinder B	2 x Kupplung, M12x1
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	nur im verschraubten Zustand
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (bewegt)	-30...+80 °C

Merkmale



- M12-Stecker, 5-polig
- 2 x M12-Kupplung, 5-polig
- Parallelverdrahtung
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Kontaktbelegung

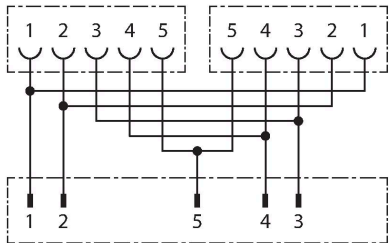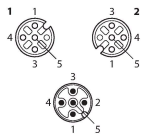

Montagezubehör

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	