


YP2-MFS4-2MFK3

Zweifachverteiler – Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M8x1 - 2x Kupplung M8x1

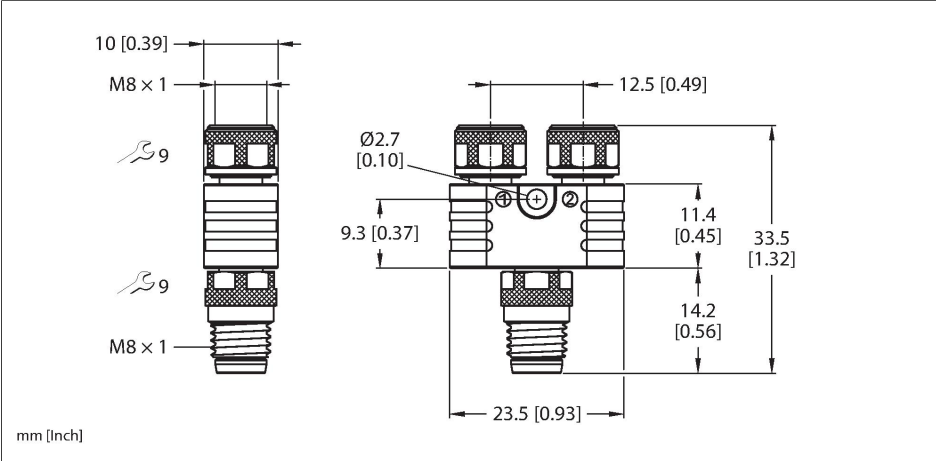

Technische Daten



Typ	YP2-MFS4-2MFK3
Ident-No.	6636493
I/O Verteiler	Y-Verteiler, 2 -fach
Steckverbinder A	Stecker, M8x1
Schutzart	IP65, IP67, IP68
Steckverbinder B	2 x Kupplung, M8x1
Polzahl	4/3
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.5 ... 0.6 Nm
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	(verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (bewegt)	-30...+80 °C

Merkmale



- M8-Stecker, 4-polig
- M8-Kupplung, 3-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Kontaktbelegung

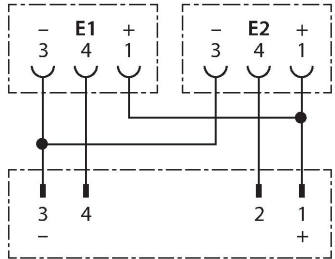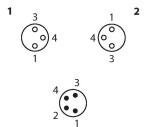

Montagezubehör

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Drehmomentschlüsselset; Griff mit
einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0
Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment,
Gabelschlüssel für M8 (SW9),
Gabelschlüssel für M12 (SW14)