


BL67-WAS5-THERMO

Zubehör für BL67 – M12 x 1 Rundsteckverbinder mit Pt1000 Fühler

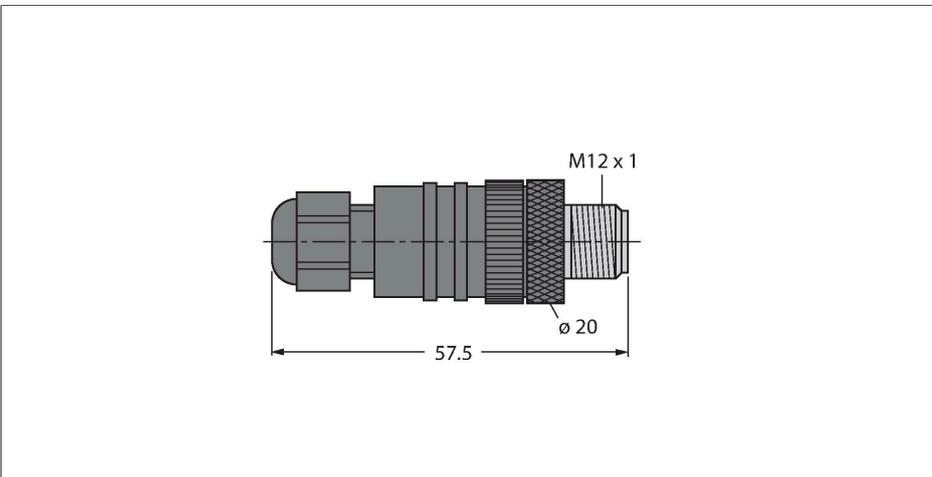

Merkmale

 
- Zubehör für BL67-2AI-TC
- M12 x 1 Rundsteckverbinder
- selbstkonfektionierbar
- Schraub-Klemmanschluss
- zur Kaltstellenkompensation
- integrierter Pt1000-Sensor

Überschrift Anschlussbild

Pinbelegung



Anschlussbild



Technische Daten

Typ	BL67-WAS5-THERMO
Ident-No.	6827197
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade
Polzahl	5
Kontakte	Metall, CuZn, Optalloy beschichtet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	CuZn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung	3...6.5 mm
Aderquerschnitt/Klemmvermögen	max. 0.75 mm ²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur in Bewegung	-25...+90 °C
Öl-beständig	ja
Zulassungen	UL