


6ES7972-0BA12-0XA0

 
Konfektionierbarer Steckverbinder – Sub-D Steckverbinder Stecker, gewinkelt

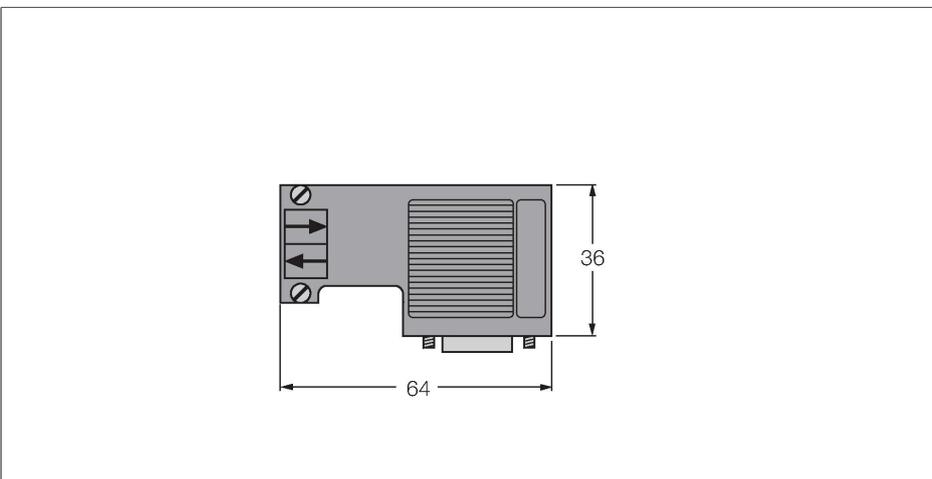

Merkmale

- zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
- bis 12 MBit/s
- zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- 90° Leitungsabgang
- schirmbar
- Kunststoffgehäuse
- Schraub-Klemmanschluss
- 9-polig
- Leitungsdurchmesser 6.0 ... 8.0 mm
- UL-Zulassung
- Einsetzbar im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2

Kontaktbelegung



Technische Daten

Typ	6ES7972-0BA12-0XA0
Ident-No.	6890934
Steckverbinder A	Stecker, SUB-D, gewinkelt
Polzahl	9
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Weiß
Griffkörper	Kunststoff, Grau
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Verschmutzungsgrad	1
Schutzart	IP20
Netzwerkprotokoll	PROFIBUS-DP
Schirmung	ja
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	24 V
Strombelastbarkeit	2 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-25...+60 °C
Zulassungen	UL CE