


Zubehör

Betätigungsset (Puck)

BTS-DS20-TK1

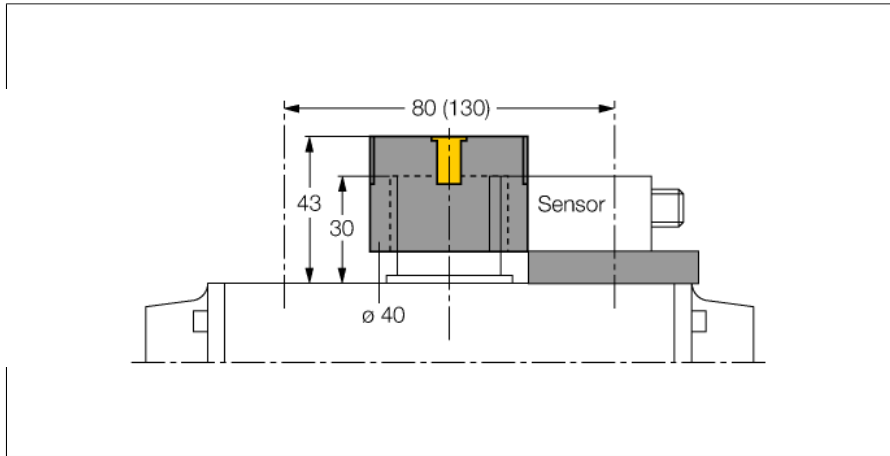

- Endlage bedämpft
- für rechts- und linksdrehende Antriebe
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mm

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Positionsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugesäuses. Ein breites Programm an praxistgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

Typ	BTS-DS20-TK1
Ident-No.	6900156
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DS20-...
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PP-GF30
Im Lieferumfang enthalten	Betätigungselement, Distanzplatte (10 mm), Befestigungsschrauben

