


Zubehör

Betätigungsset (Puck)

BTS-DSU35-EB1

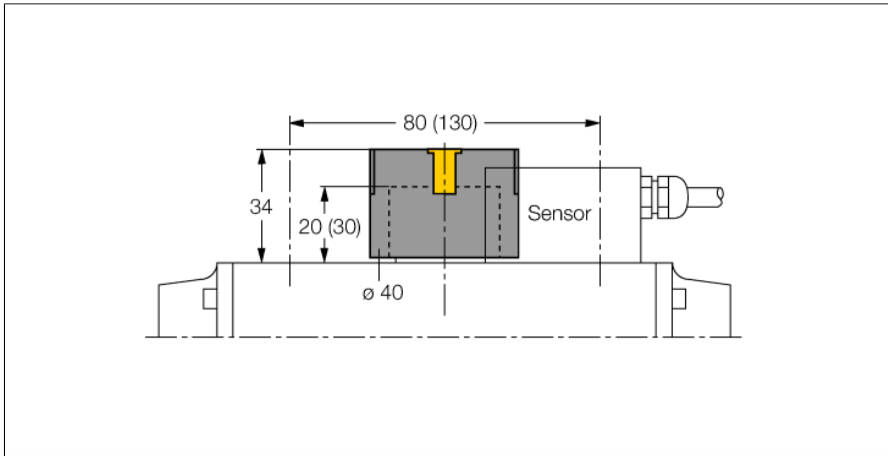


- Endlage bedämpft
- Schaltstifte aus rostfreiem Edelstahl (1.4305)
- für rechts- und linksdrehende Antriebe
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm
- maximaler Gleitringdurchmesser: 34 mm

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Positionsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugesäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

Typ	BTS-DSU35-EB1
Ident-No.	6900225
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PP-GF30
Anziehdrehmoment Befestigungsschraube	1.5 Nm
Im Lieferumfang enthalten	2 St. Zylinderschraube 6-kant M5x12, 2 St. Federscheibe D5, 1 St. Senkkopfschraube M6x25

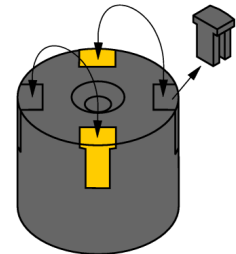

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
BTS-DSU35-CLIP/YE	6900429	Gelbe Anzeige-Clips, passend für Betätigungssets BTS-DSU35-EB, Verpackungseinheit: 10 Stück	
BTS-DSU35-CLIP/BK	6900430	Schwarze Anzeige-Clips, passend für Betätigungssets BTS-DSU35-EB, Verpackungseinheit: 10 Stück	