


Konfektionierbarer Steckverbinder

Kupplung, gerade

B23171-8.5

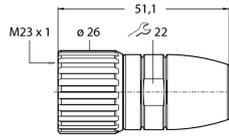

- mit Crimpkontakten (Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten; bestellbar unter der Nummer 6900272)
- 7-polig

Typ	B23171-8.5
Ident-No.	6900270
Steckverbinder A	Kupplung, M23x1, gerade
Polzahl	7
Kontaktträger	Kunststoff, PA
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Anschlussart	Crimpanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+85°C

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
B23-0001	6900272	Crimpkontakt Buchse (nicht voreilend) für M23-Stecker BS23171-8.5 (6900273) und BS23271-8.5 (6900274); An- schlussquerschnitt: 1.5 - 2.5mm ²	