


# Konfektionierbarer Steckverbinder

## Kupplung, gerade

### B23171-8.5

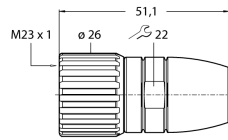

- mit Crimpkontakten (Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten; bestellbar unter der Nummer 6900272)
- 7-polig

Typ	B23171-8.5
Ident-No.	6900270
<hr/>	
Steckverbinder A	Kupplung, M23x1, gerade
Polzahl	7
Kontaktträger	Kunststoff, PA
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Anschlussart	Crimpanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
<hr/>	
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
<hr/>	
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40...+85°C

## Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
B23-0001	6900272	Crimpkontakt Buchse (nicht voreilend) für M23-Stecker BS23171-8.5 (6900273) und BS23271-8.5 (6900274); Anschlussquerschnitt: 1.5 - 2.5mm <sup>2</sup>	