


# Konfektionierbarer Steckverbinder

## Stecker, gerade

### BS23171-8.5

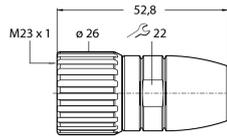

- mit Crimpkontakten (Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten; bestellbar unter der Nummer 6900275; Kontakte für PE 6900276)
- 7-polig

Typ	BS23171-8.5
Ident-No.	6900273
Steckverbinder A	Stecker, M23x1, gerade
Polzahl	7
Kontaktträger	Kunststoff, PA
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Anschlussart	Crimpanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40...+85°C

## Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
BS23-0002	6900276	Crimpkontakt Stift (voreilend, als PE) für M23-Stecker BS23171-8.5 (6900273) und BS23271-8.5 (6900274); Anschlussquerschnitt: 1.5 - 2.5mm <sup>2</sup>	
BS23-0001	6900275	Crimpkontakt Stift (nicht voreilend) für M23-Stecker BS23171-8.5 (6900273) und BS23271-8.5 (6900274); Anschlussquerschnitt: 1.5 - 2.5mm <sup>2</sup>	