


# Zubehör

## Aufbauset

### BTS-DSU35-Z07

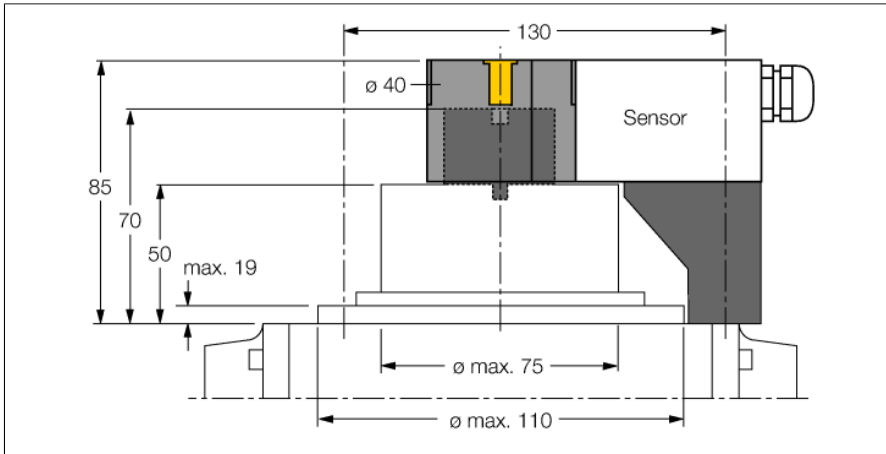

Aufbauset für größere Schwenkantriebe:  
 Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm  
 Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm  
 Anschlussswelle (Wellenzapfen) Höhe: 50 mm / Ø: max. 75 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Distanzplatte 50 mm (POM)

1 Distanzring 20 mm (PP-GF30)

Zur Montage der Distanzplatte:

2 Zylinderschrauben M5 x 12 [DIN 912-A2]

2 Zylinderschrauben M5 x 65 [DIN 912-A2]

4 Federscheiben A5 [DIN 137-A2]

Zur Montage des Pucks mit Distanzring:

1 Senkschraube M6 x 45 [DIN 7991-A2]

Der Distanzring verfügt an der Obenseite über einen kreuzförmigen 4 x 4 mm Schlitz und ermöglicht somit einen um 90° versetzten Aufbau des Betätigungselements, z.B. für quer aufgebaute Antriebe.

Typ	BTS-DSU35-Z07
Ident-No.	6900403
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PP-GF30

#### Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Positionsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugesäuses. Ein breites Programm an praxisingerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

