


Zubehör

Betätigungsset (Puck)

BTS-DSU35-EU2

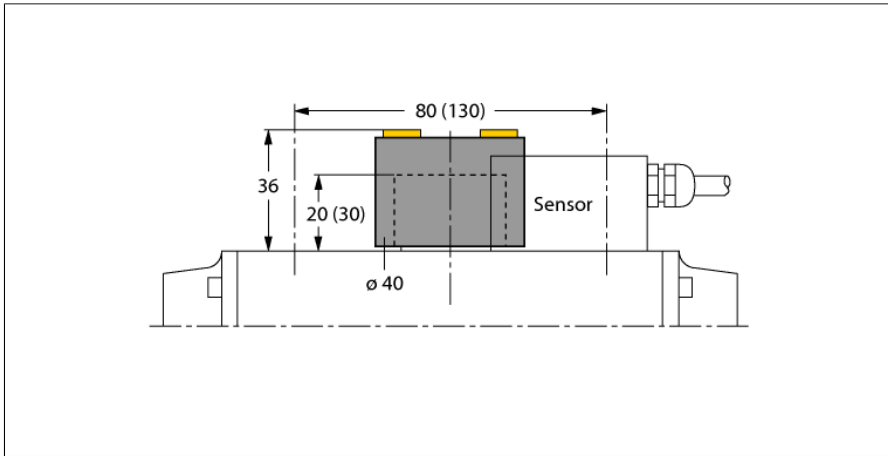

- Endlage unbedämpft
- 2 Schaltflächen
- für rechts- und linksdrehende Antriebe
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm
- maximaler Gleitringdurchmesser: 34 mm

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungenabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugeschäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

Typ	BTS-DSU35-EU2
Ident-No.	6900455
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, hart-anodisiert
Anziehdrehmoment	≤ 1.5 Nm
Im Lieferumfang enthalten	2St. Zylinderschraube 6-kant M5x12, 2St. Feder-scheibe D5, 1St. Senkkopfschraube M6x25

