


Montagezubehör Betätigungsset (Puck) BTS-DSU35-EBE1-2

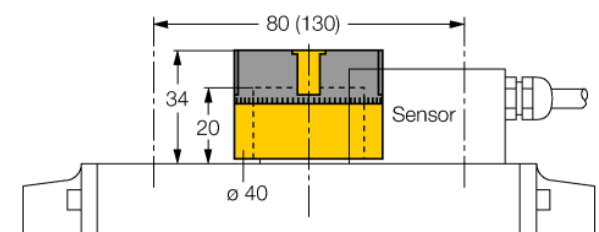

- Endlage bedämpft
- Endlagen (Auf und Zu) um 360° stufenlos einstellbar
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Gradeinteilung als Einstellhilfe
- Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungenabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugesäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

Typ	BTS-DSU35-EBE1-2
Ident-No.	6900497
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PP-GF30
Anziehdrehmoment	≤ 1.5 Nm
Im Lieferumfang enthalten	2St. Zylinderschraube 6-kant M5x12, 2St. Feder-scheibe D5, 1St. Senkkopfschraube M6x25

