


Konfektionierbarer Steckverbinder


Stecker M12 × 1, gerade

BSA8141-0

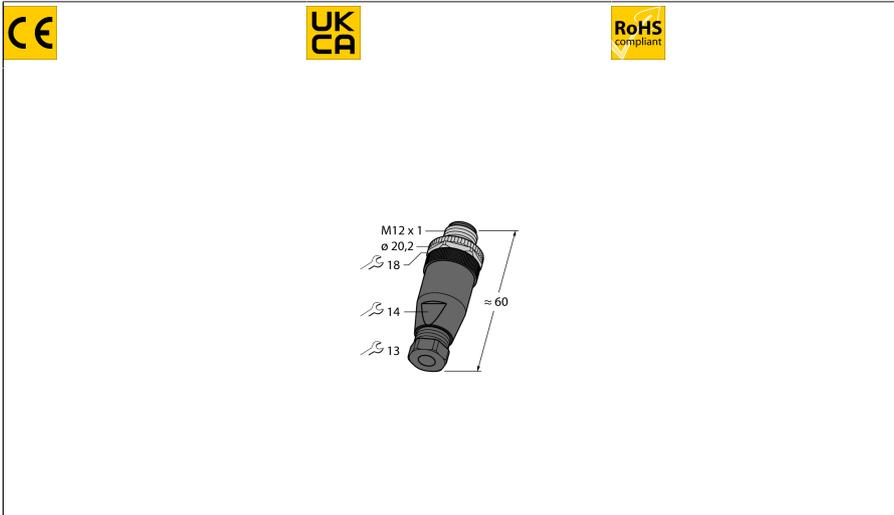

- Anschlussart Schrauben
- Metallüberwurfmutter
- vergoldete Kontakte
- A-Codierung
- 4-polig
- PG7-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 4.0 ... 6.0 mm

Anschlussbelegung

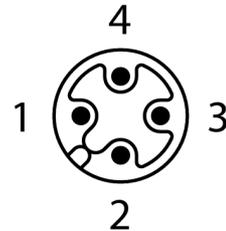

Typ	BSA8141-0
Ident-No.	6901001
Steckverbinder A	
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert	
Polzahl	4
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Einschraubgewinde	PG7
Außendurchmesser der Leitung	4...6 mmmm
Aderquerschnitt/Klemmvermögen	max. max. 0.75 mm ² mm ²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit	4AA
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-25...+85°C